




Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

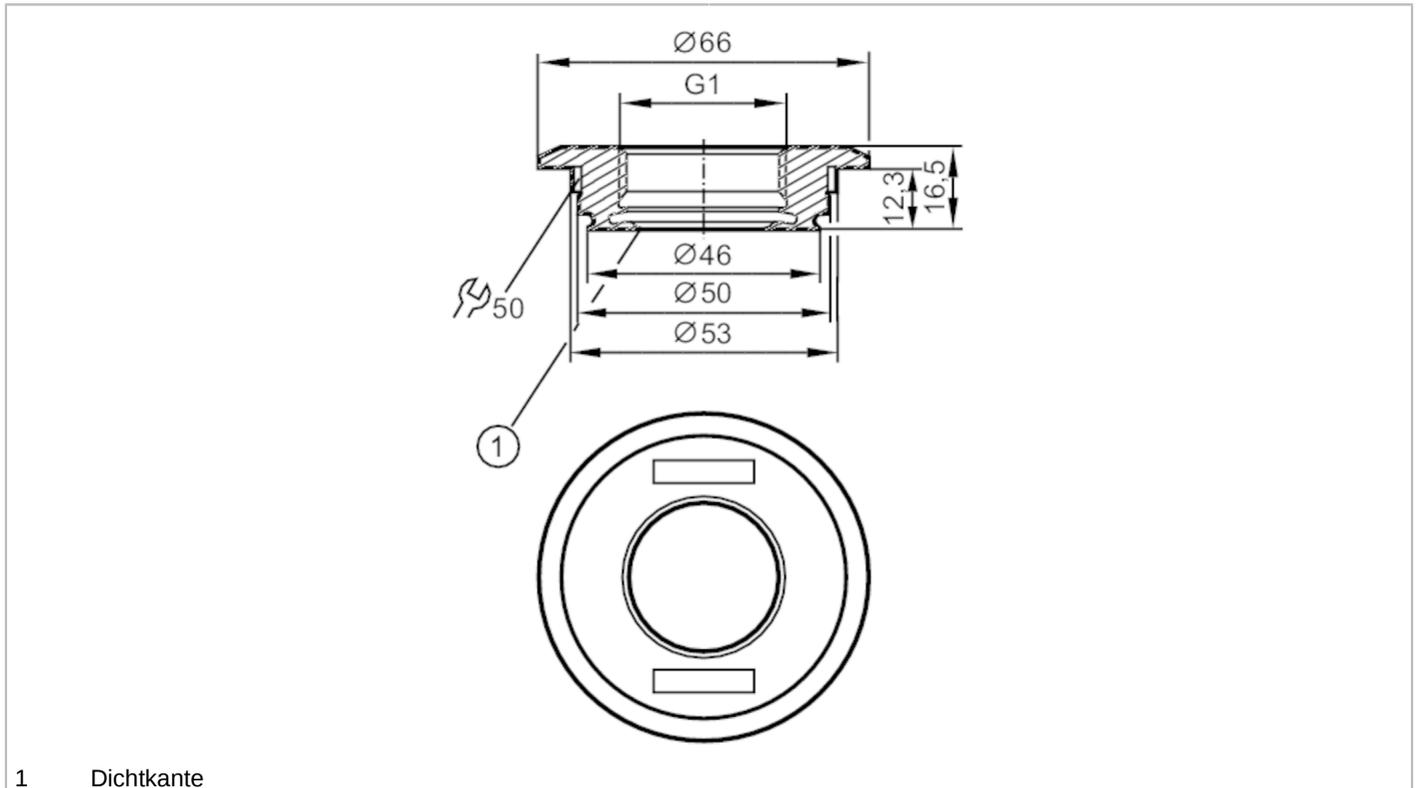

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit	[bar] 25
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 230
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Abdichtung	Metall auf Metall
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück