



## Prozessadapter Milchrohrverschraubung


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E33711

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Der Alternativartikel erfordert den Einsatz eines neuen Sensors mit Aseptoflex Vario-Außengewinde**

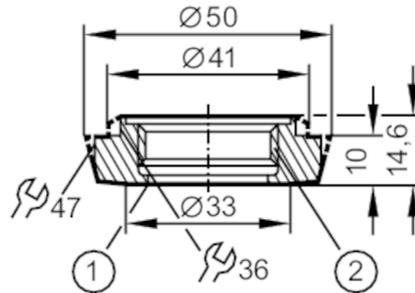

- 1 Aseptoflex-Dichtkante
- 2 Aseptoflex-Gewinde

EC 1935/2004 FCM FDA

| Einsatzbereich  |   |
|---|---|
| Druckfestigkeit   | [bar] 40  |
| Zulassungen / Prüfungen                                       |   |
| Druckgeräterichtlinie   | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise   | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.    |
| Mechanische Daten   |   |
| Gewicht   | [g] 158   |
| Werkstoffe  | 1.4404 (Edelstahl / 316L)   |
| Sensoranschluss   | Aseptoflex  |
| Prozessanschluss  | Milchrohrverschraubung DN32 (1,25") DIN 11851   |
| Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | 0,4 / 4   |
| Hygieneklasse nach DIN 11866                                  | H4  |
| Bemerkungen   |   |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |