




Einbaudapter für Prozesssensoren

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Auslaufartikel

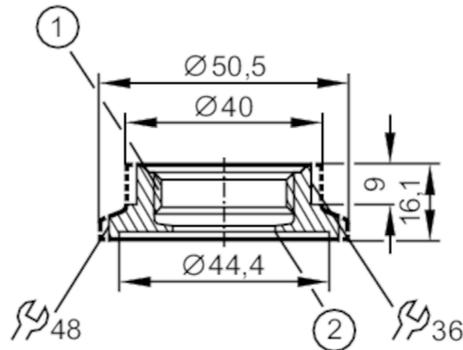

- 1 Aseptoflex-Gewinde
- 2 Aseptoflex-Dichtkante

EC 1935/2004 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 16

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	144,8
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Clamp DN25
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück