


Einbauadapter für Prozesssensoren

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

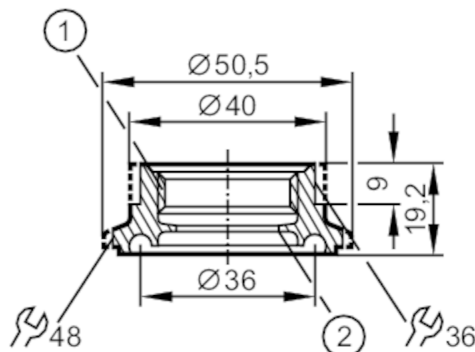

- 1 Aseptoflex-Gewinde
- 2 Aseptoflex-Dichtkante

Einsatzbereich

Montage	mit O-Ring
Druckfestigkeit [bar]	16

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Montageart	mit O-Ring
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Clamp DN25
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------