


E33341



Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI RD52

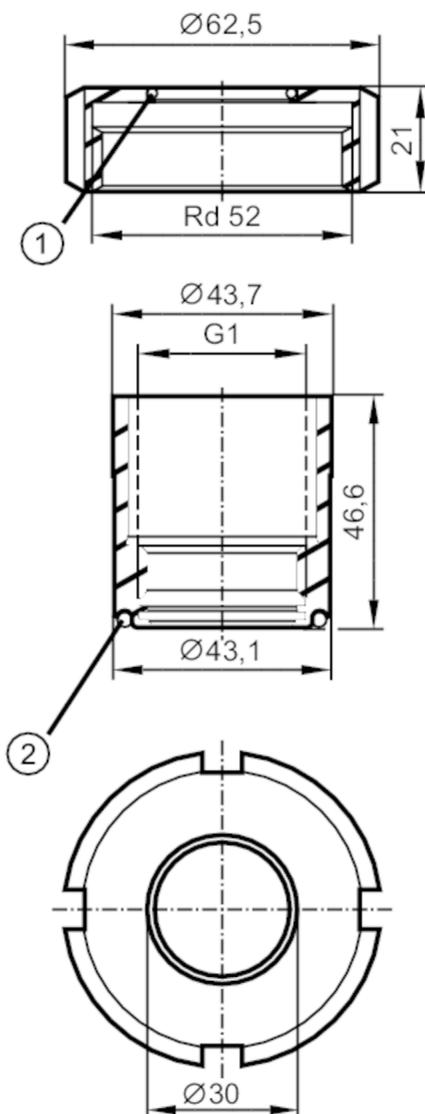

- 1 O-Ring 30 x 2, FKM
- 2 O-Ring 36 x 3, EPDM

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit	[bar] 16
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 378
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Universal-Prozessadapter Rd 52
Abdichtung	Dichtring

E33341



Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI RD52

Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
	O-Ring: 30 x 2, FKM
	O-Ring: 36 x 3, EPDM, FDA-konform
Zubehör optional	O-Ring: 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
	Dichtungsring, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück