




Schutzrohr für Temperatursensoren

HYGIENIC THERMOWELL L=100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

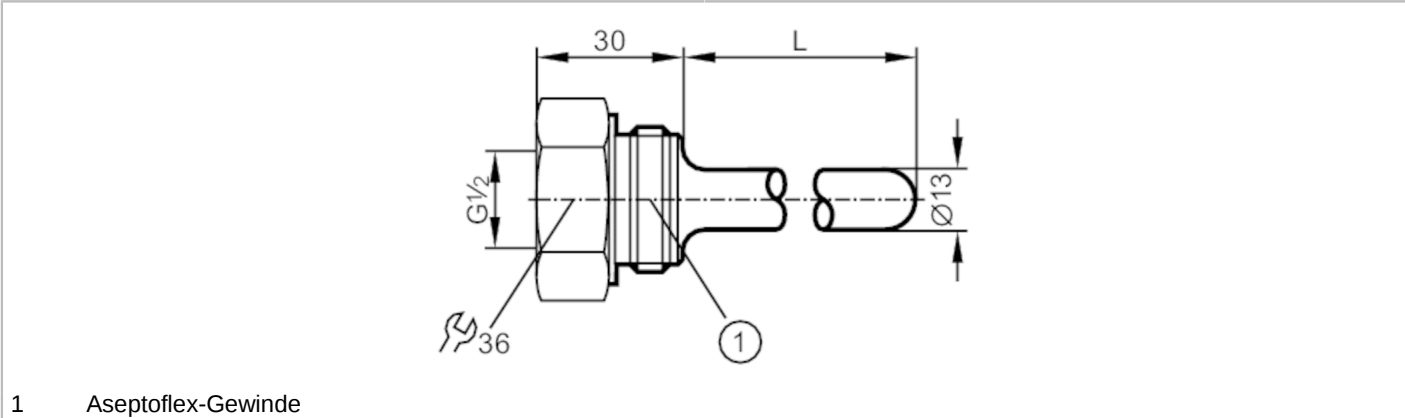

 EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Einsatzbereich		
Ausführung		für Temperatursensoren Ø 10 mm
Druckfestigkeit	[bar]	25
Mess-/Einstellbereich		
Stablänge L	[mm]	95
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	194
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1/2 Ø 10 mm
Prozessanschluss		Aseptoflex
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		< 0,6 / -
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück