




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FIBRE OPTIC 2M

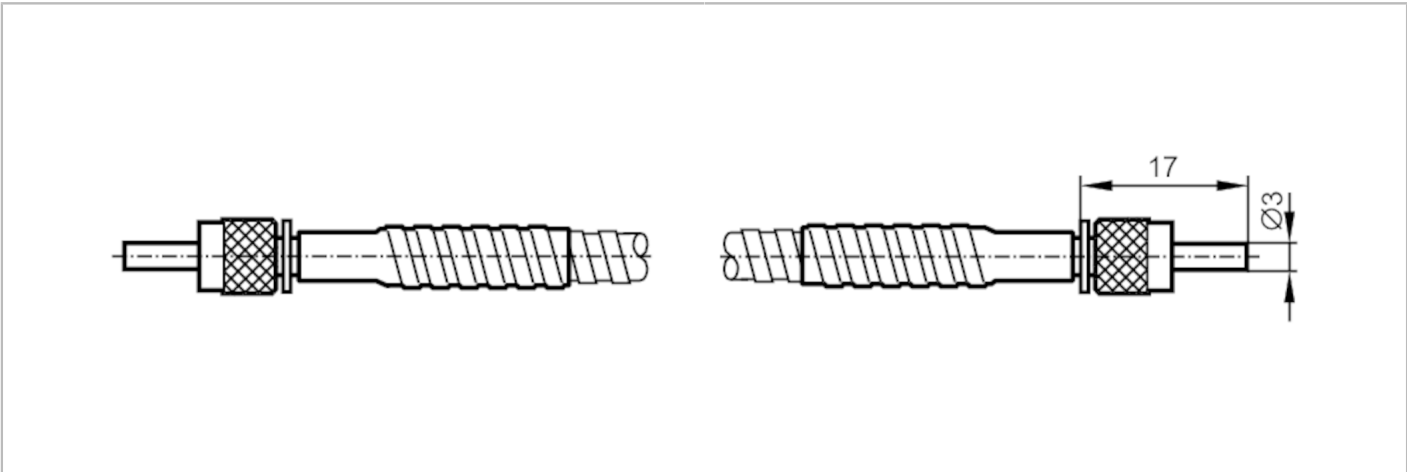

Einsatzbereich			
Ausführung		Anschluss an Infrarot-Tempersensoren TWxx11	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur		[°C]	-40...250
Mechanische Daten			
Gewicht		[g]	162,8
Lichtleiteranschluss			¼"-36UNS-2A
Ausführung Tastkopf			gerade
Gesamtlänge		[mm]	2000
Minimaler Biegeradius		[mm]	120
Faseranordnung			
Lichtleitfaser-Werkstoff			Quarz / Quarz
Lichtleiterkopf-Werkstoff			CuNiZn
Lichtleitermantel-Werkstoff			Edelstahl
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück