


# E37421



## Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100

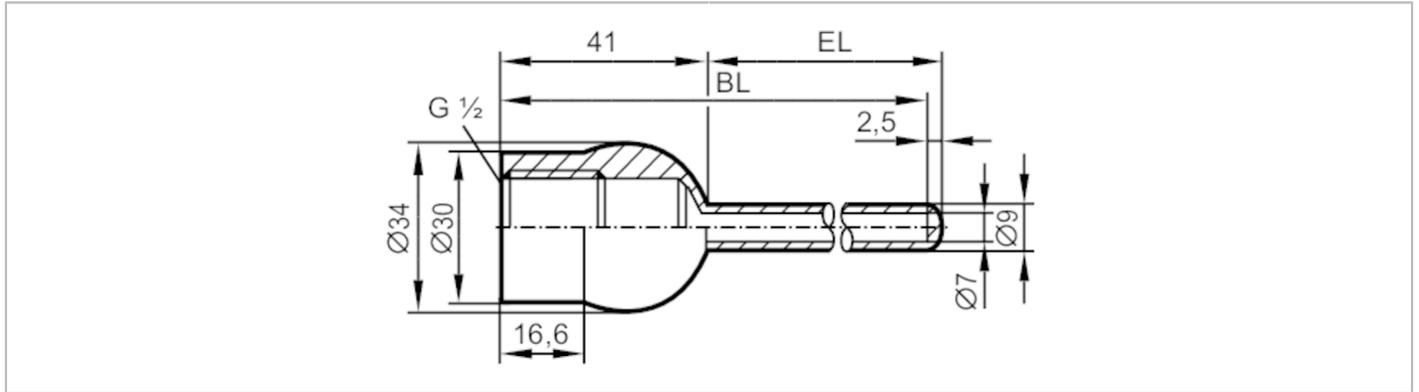

EC 1935/2004 EHEDG Certified



### Einsatzbereich

Ausführung für Temperatursensoren EL = 100 mm

Druckfestigkeit [bar] 300

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 171,5

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus Ø 6 mm

Prozessanschluss Einschweißadapter Ø 34 mm

Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen ≤ 0,6 / -

Einbaulänge EL [mm] 99

Bohrungslänge BL [mm] 137

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück