


E38795



Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38

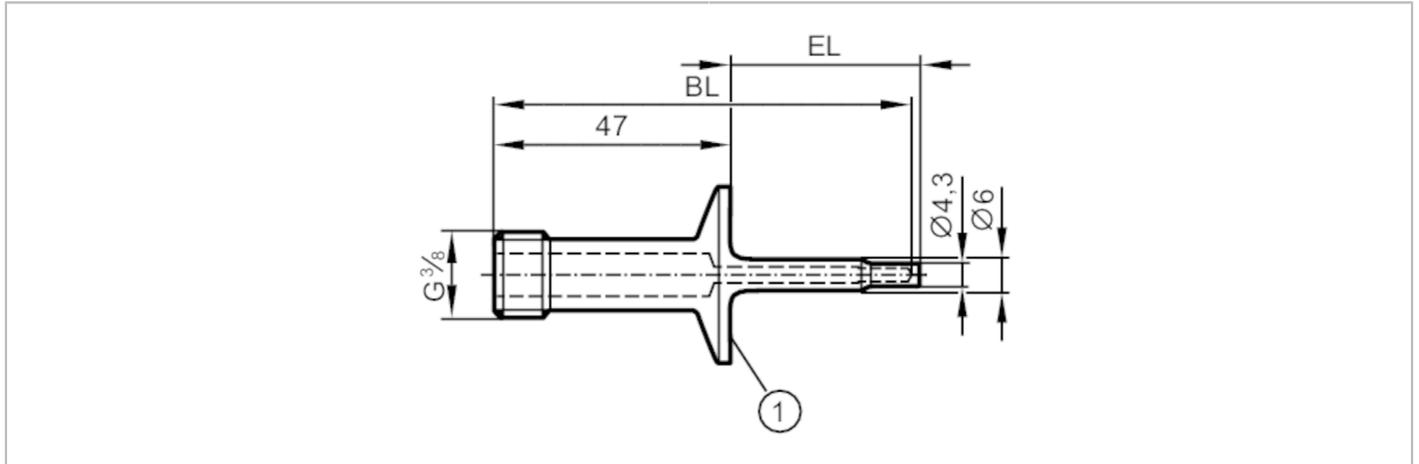

EC 1935/2004 FDA

Einsatzbereich	
Ausführung	für Temperatursensoren EL = 83 mm
Druckfestigkeit [bar]	25
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	70
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm
Prozessanschluss	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,4 / -
Einbaulänge EL [mm]	38
Bohrungslänge BL [mm]	83
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück