




## Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50

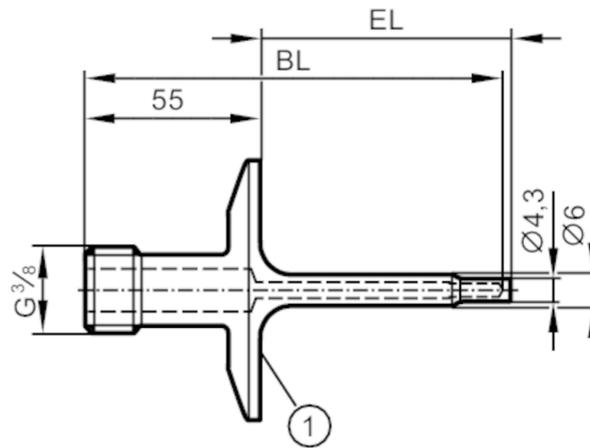

Einsatzbereich	
Ausführung	für Temperatursensoren EL = 83 mm
Druckfestigkeit [bar]	25
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	108,4
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensoranschluss	G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm
Prozessanschluss	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,4 / -
Einbaulänge EL [mm]	50
Bohrungslänge BL [mm]	83
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück