




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

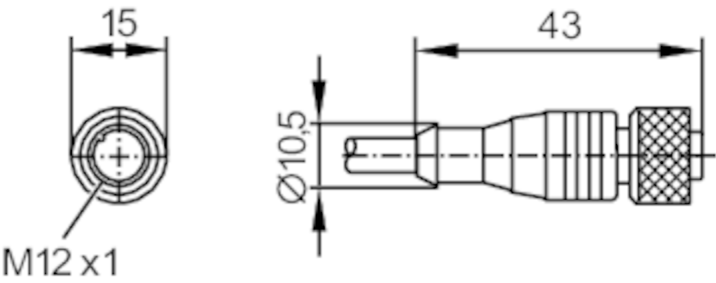

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss		
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt		






Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005E04

Anschluss

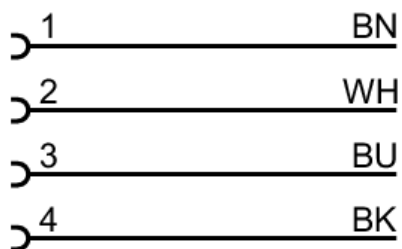

BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau
WH =		weiß