


E43344



Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

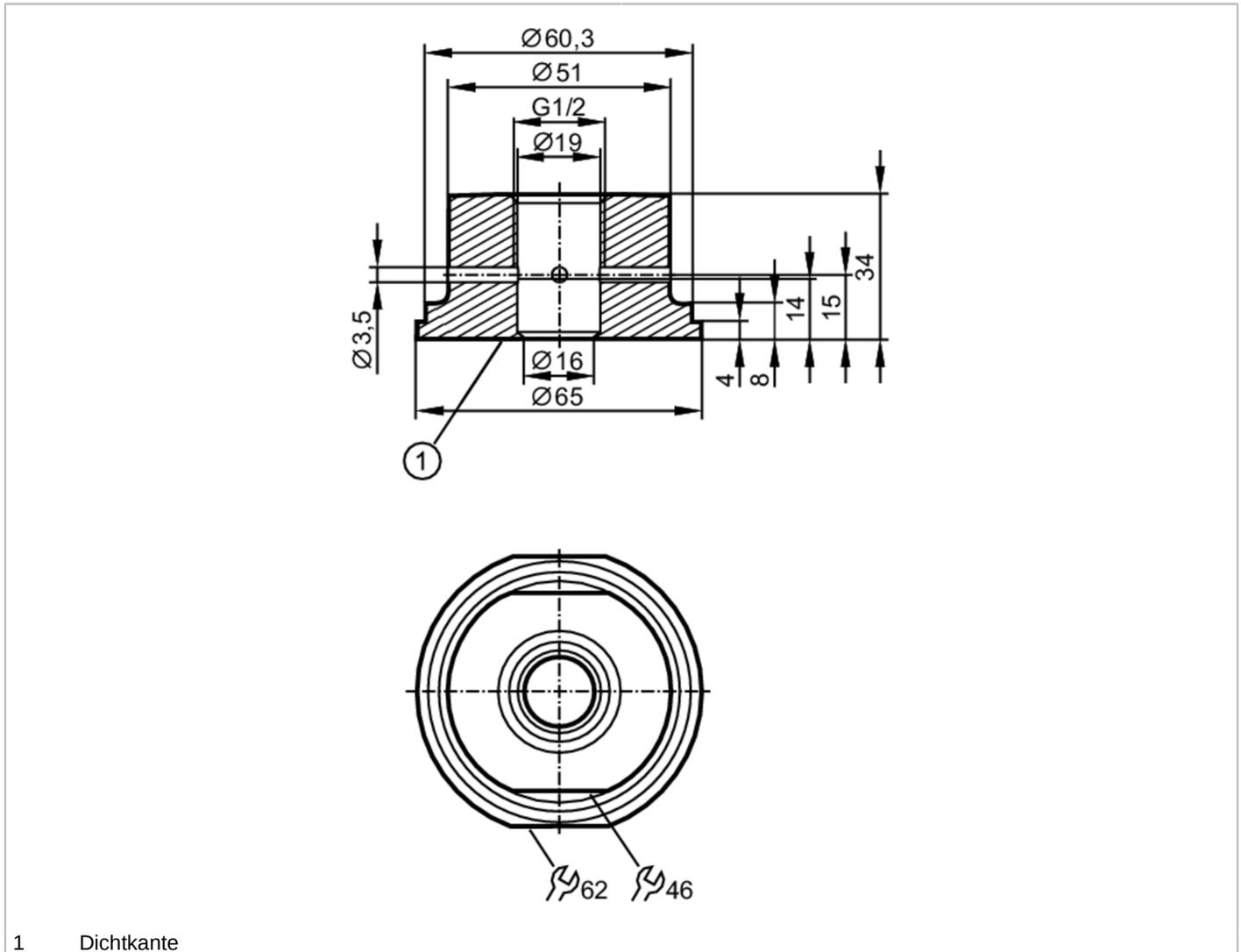

1 Dichtkante



Einsatzbereich	
Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	16
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	570,5
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	SMS-Rohrverschraubung DN50 (2")
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,8 / 8

E43344



Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Abdichtung	Metall auf PEEK
Hygieneklasse nach DIN 11866	H3
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück