




Konfektionierbare Buchse

SDOGK120MKRFKSG

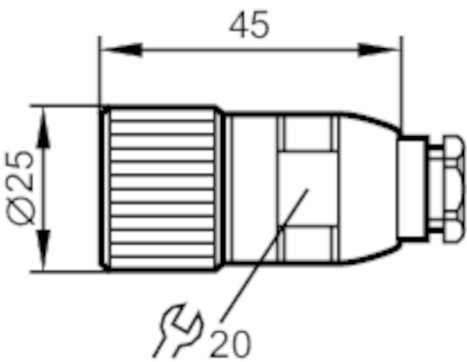

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	79
Abmessungen	[mm]	25 x 25 x 45
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt

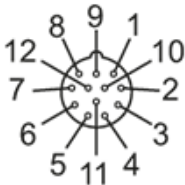

E60136



Konfektionierbare Buchse

SDOGK120MKRFKSG

Anschluss

