


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK120MKR0050B12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

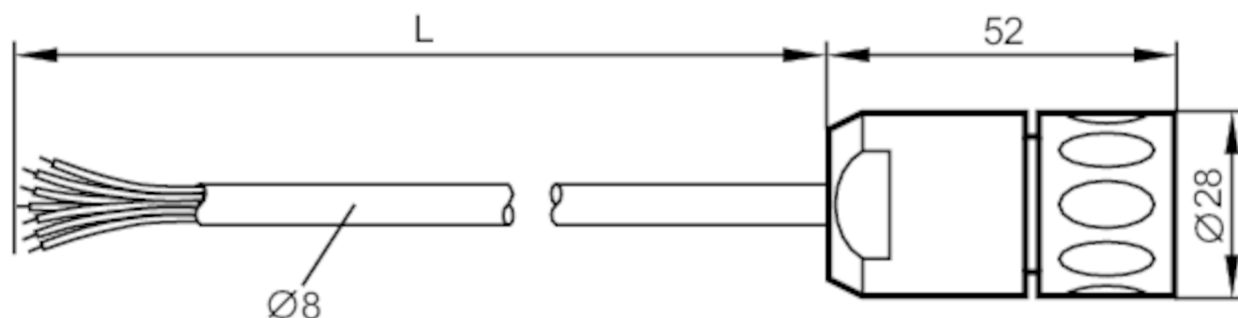

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	4454,4
---------	-----	--------

Abmessungen	[mm]	28 x 28 x 52
-------------	------	--------------

Werkstoffe		Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz
------------	--	---

Werkstoff Griffkörper		Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt
-----------------------	--	---------------------------------------

Werkstoff Überwurfmutter		Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt
--------------------------	--	--

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK120MKR0050B12


Elektrischer Anschluss

Kabel: 50 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: PA 6.6, kunststoffummantelt

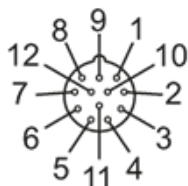

Anschluss

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß