


E60174



Konfektionierbare Buchse

SDOGJ120MSLFKPG

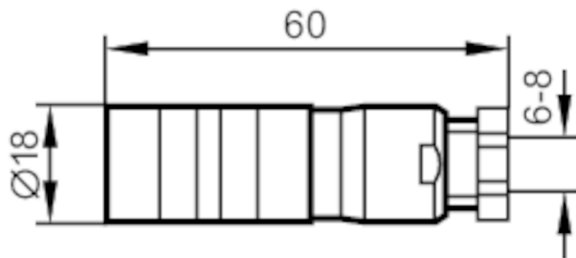

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	55,3
Abmessungen	[mm]	18 x 18 x 60
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Konfektionierbare Buchse

SDOGJ120MSLFPKG

Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...0,25 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M18, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____