

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK170MSL005B17

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	550
Abmessungen	[mm]	28 x 28 x 52
Werkstoffe		Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz
Werkstoff Griffkörper		Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK170MSL005B17


Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: PA 6.6, kunststoffummantelt

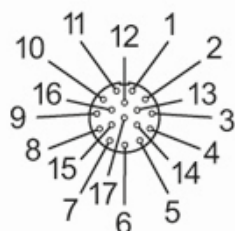

Anschluss

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb
screen =	Schirm