


E60191



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK170MSL0020B17

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

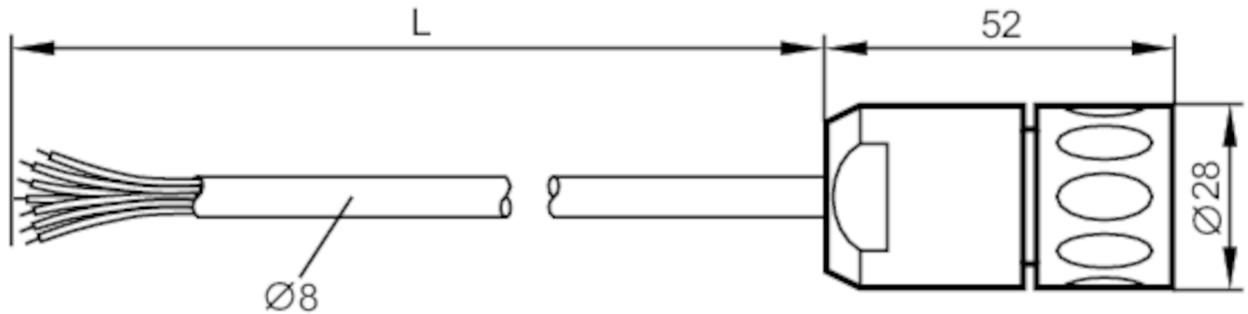

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 4,5...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -10...85

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 2000

Abmessungen [mm] 28 x 28 x 52

Werkstoffe Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz

Werkstoff Griffkörper Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt

Werkstoff Überwurfmutter Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E60191



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK170MSL0020B17


Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: PA 6.6, kunststoffummantelt

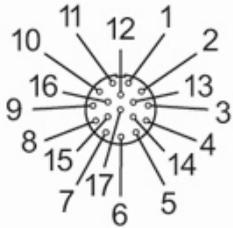

Anschluss

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb
screen =	Schirm