


E70583



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

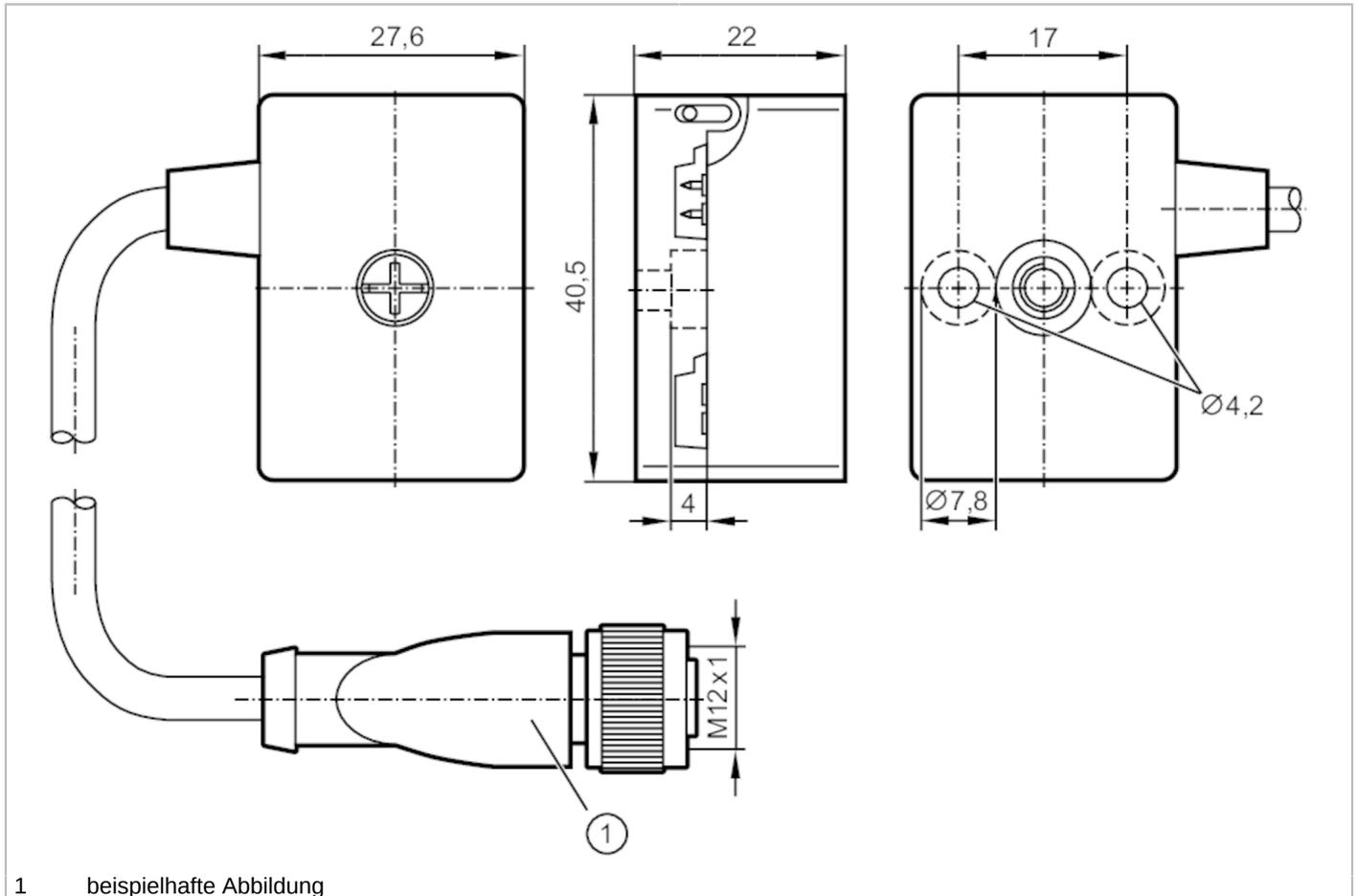

1 beispielhafte Abbildung



Einsatzbereich	
Applikation	Verteilen der AS-i Spannung auf M12-Buchse
Elektrische Daten	
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	83,1
Werkstoffe	Gehäuse: PBT / PC
Anzugsdrehmoment [Nm]	1,65
Zubehör	
Zubehör optional	Flachkabelendstück:, E70413 Schrumpfschlauch:, E70113

E70583



AS-Interface Flachkabelabgriff


FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Bemerkungen	
Bemerkungen	Das Flachkabel darf nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit	1 Stück


Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR

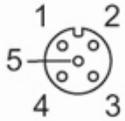

Anschluss

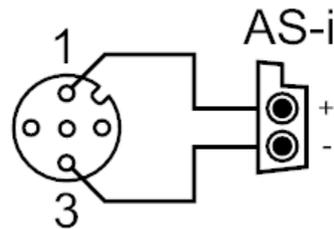

1	AS-i +
3	AS-i -