


E70598



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i 2 m UL

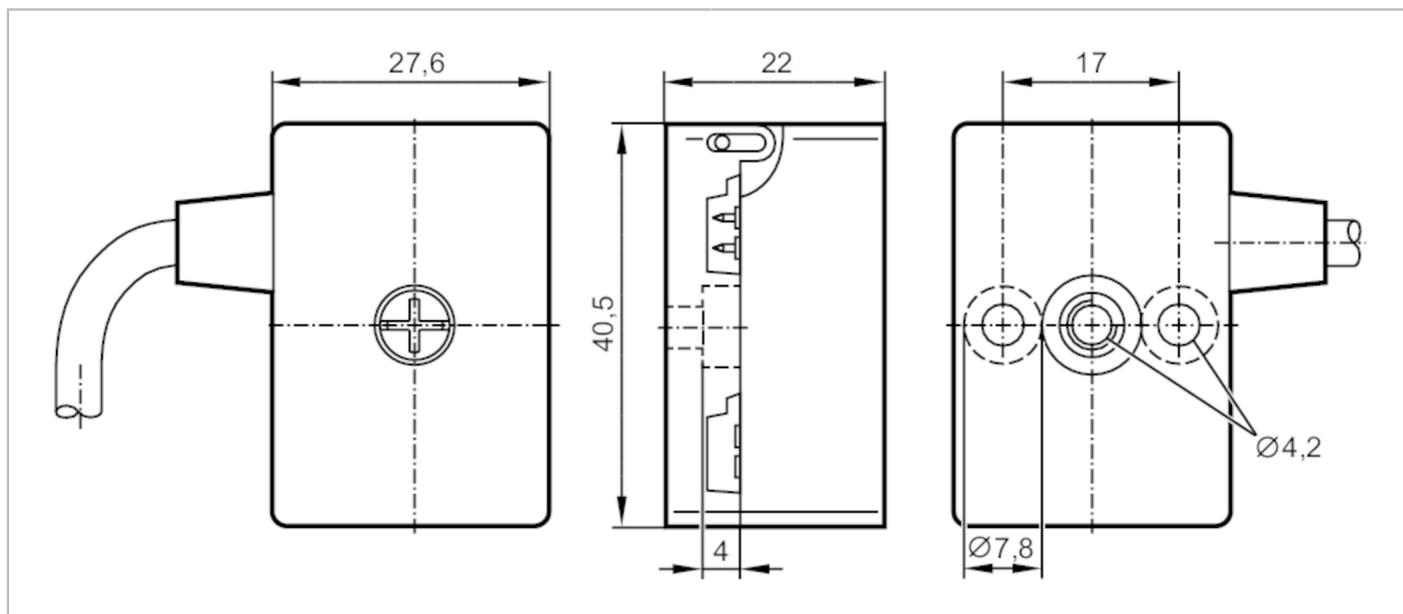

Elektrische Daten

Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit je Modul / [A] Steckplatz	4

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	108,1
Werkstoffe	Gehäuse: PBT / PC; Schraube: 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzugsdrehmoment [Nm]	< 1,65

Zubehör

Zubehör optional	Flachkabelendstück:, E70413 Schrumpfschlauch:, E70113
------------------	--

Bemerkungen

Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit	1 Stück

E70598




AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i 2 m UL

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Anschluss

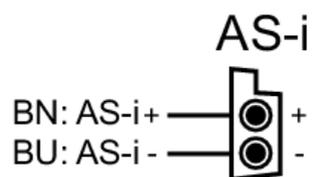

braun	AS-i +
blau	AS-i -