


## Verbindungskabel

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11381

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

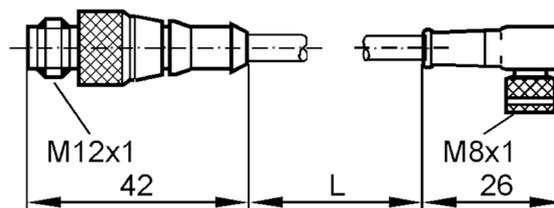

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

## Mechanische Daten

Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

## Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



# E70023




## Verbindungskabel

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

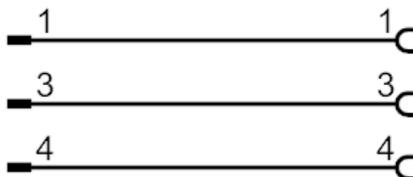

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

