


# E70043



## Verbindungskabel

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

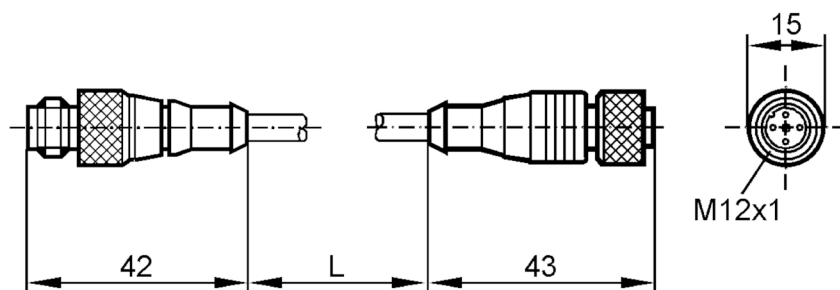

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



# E70043




## Verbindungskabel

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss

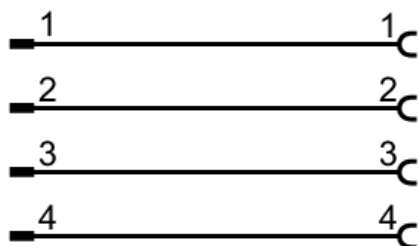

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

