

E70063




Y-Verbindungskabel

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC437

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

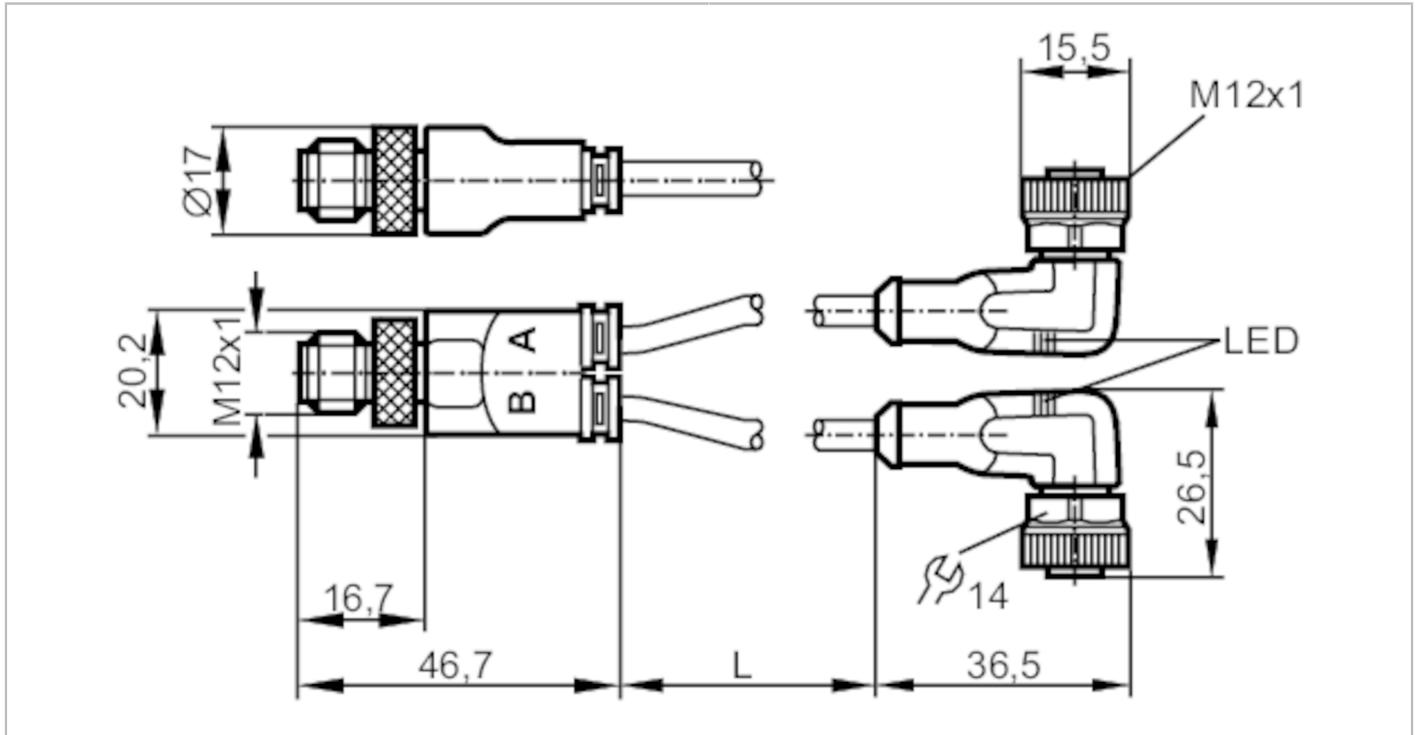

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	0,108
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		FKM
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		2
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E70063



Y-Verbindungskabel

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Elektrischer Anschluss


Kabel: 1 m, PUR, schwarz, \varnothing 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x \varnothing 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker C

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



Anschluss

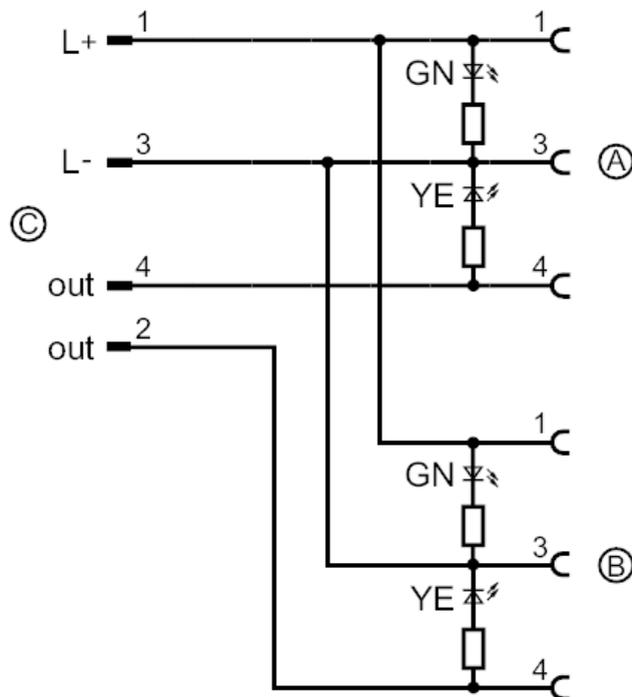

Elektrischer Anschluss - Buchse A

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz transparent; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



E70063



Y-Verbindungskabel

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Elektrischer Anschluss - Buchse B

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz transparent; Arretierung: Messing, vernickelt;
Dichtung: FKM; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

