

E70096




AS-Interface Flachkabelabgriff

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Alternativartikel: E75005

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

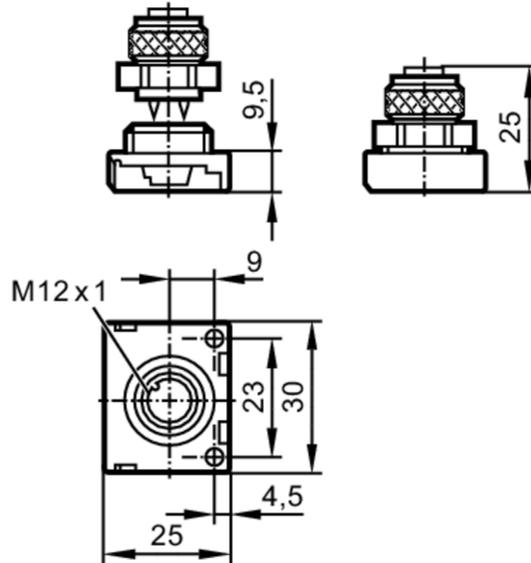

Einsatzbereich

Ausführung AS-i

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...75
Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 17,9
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA

Bemerkungen

Bemerkungen
Installationshinweis Trennen Sie zuerst die Halterung (orange) vom Abgriff.
Legen Sie das Kabel in die Halterung ein und verschließen Sie diese.
Verbinden Sie wieder Halterung und Abgriff.

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

1 bei Anschluss an AS-i-Flachkabel gelb
AS-i +
3 AS-i -
bei Anschluss an Flachkabel schwarz
1 +24V DC
3 0V

E70096



AS-Interface Flachkabelabgriff

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA

