




## Konfektionierbare Buchse

SDOGL070PLSFKPG

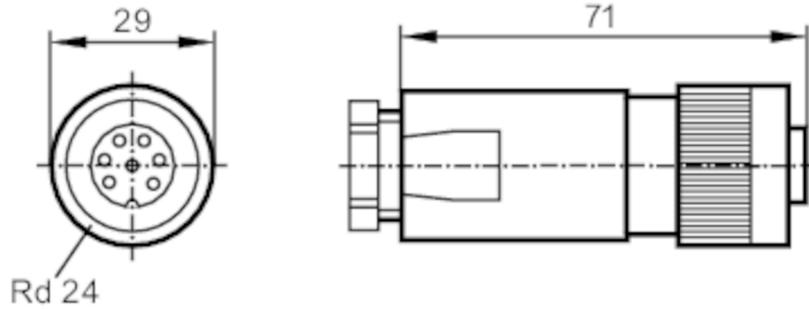

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 45 AC / < 70 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...100

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 49,4

Abmessungen [mm] 29 x 29 x 71

Werkstoffe PBT

Werkstoff Griffkörper PBT

Werkstoff Überwurfmutter PBT

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E70142



## Konfektionierbare Buchse

 
SDOGL070PLSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 10...12 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Rd24, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PBT; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

