


E70143



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,3A03STA030VAS

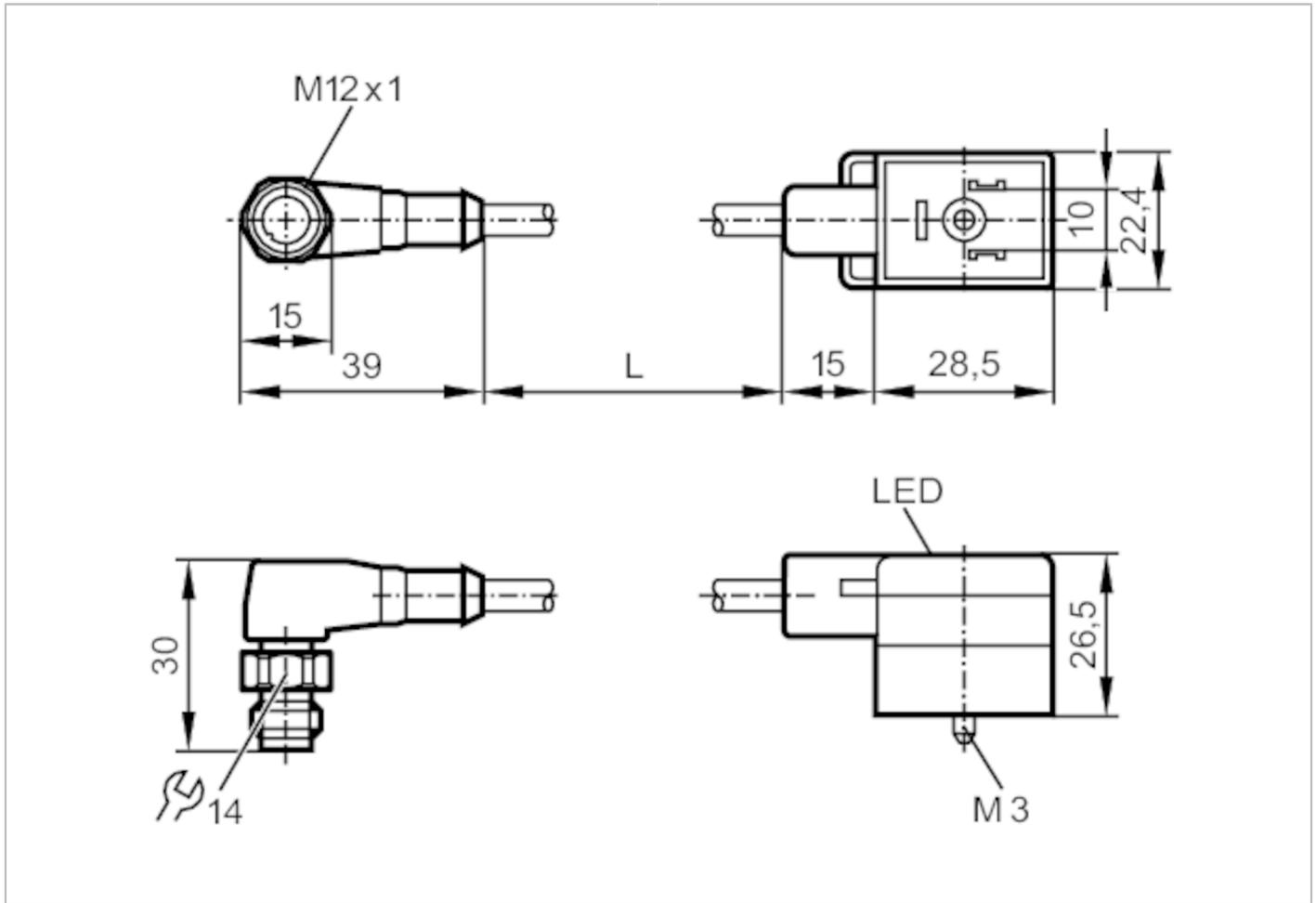

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	58,7
Abmessungen [mm]	30 x 15 x 39
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeigen / Bedienelemente	
Anzeige	Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld

E70143



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,3A03STA030VAS

 
Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, \varnothing 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x \varnothing 0,2 mm)

Anschluss

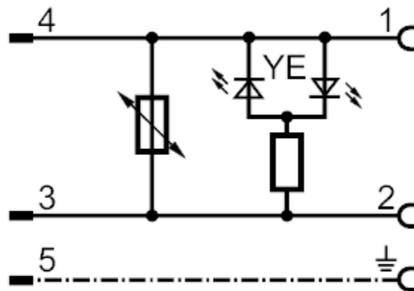

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

