


# E70170



## Konfektionierbare Buchse

SDOGB030ZDSFKPG

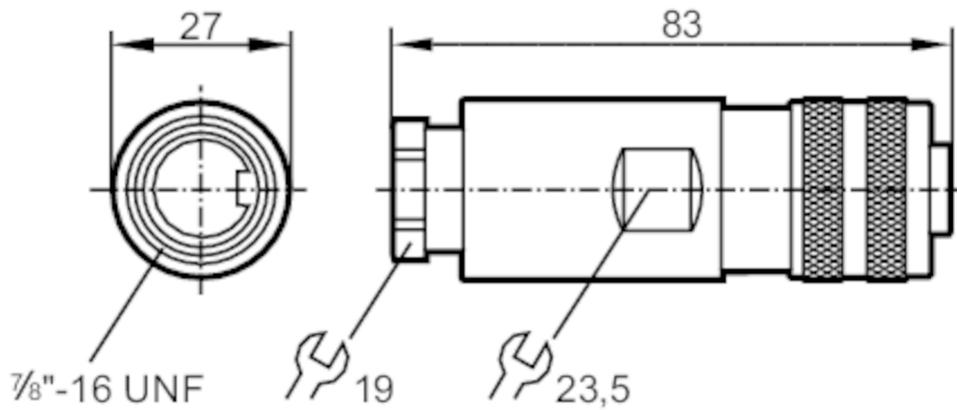

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	54,2
Abmessungen	[mm]	27 x 27 x 83
Werkstoff Griffkörper		PBT
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E70170



## Konfektionierbare Buchse

SDOGB030ZDSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: PBT; Arretierung: Zinkdruckguss



### Anschluss

