




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11419

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

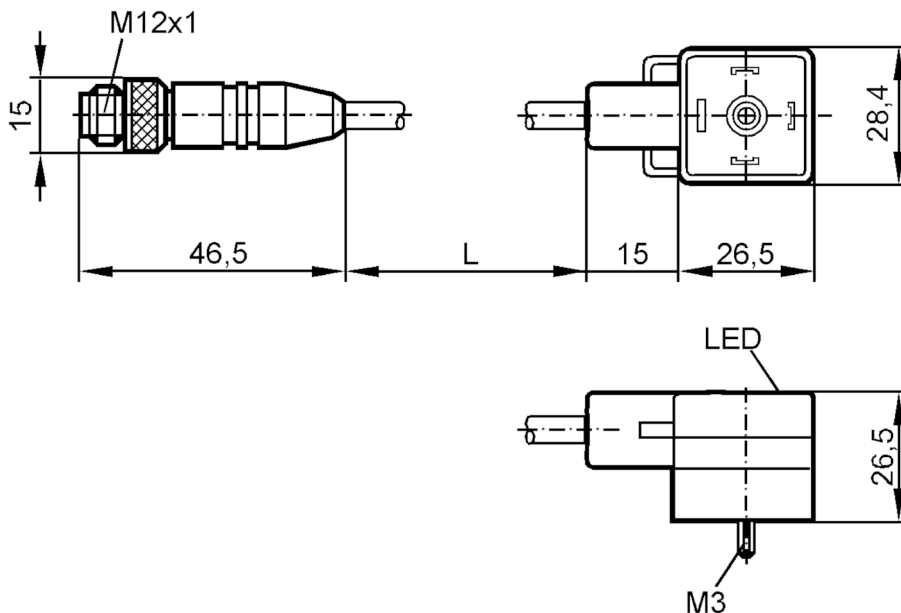

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 46,5
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Zubehör

Lieferumfang		Schraube
		Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

