


# E70215



## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

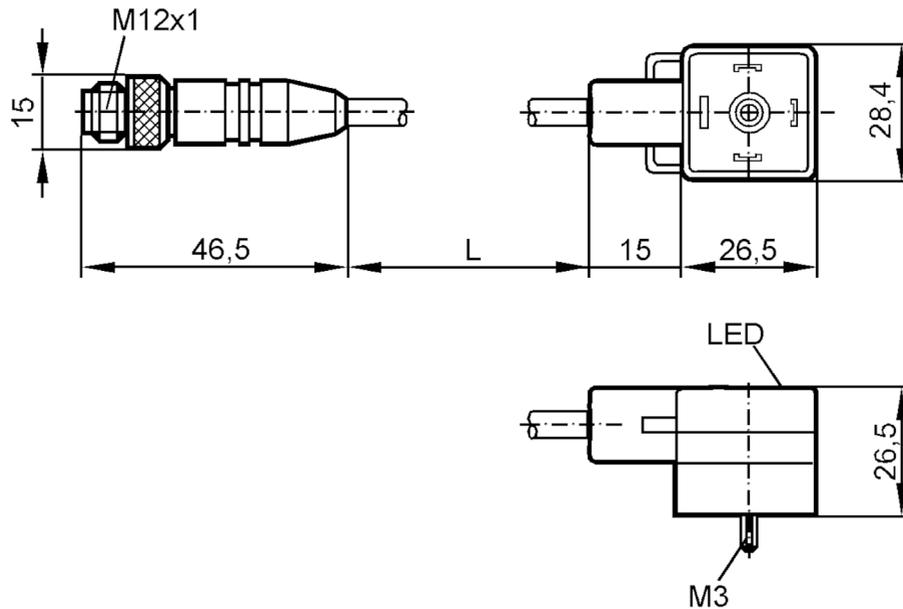

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 46,5
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

### Zubehör

Lieferumfang		Schraube Beschriftungsfeld
--------------	--	-------------------------------

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E70215



## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

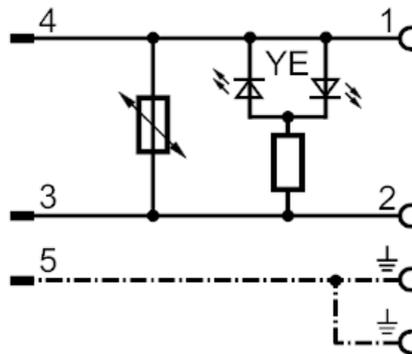

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

