


E7354A



AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

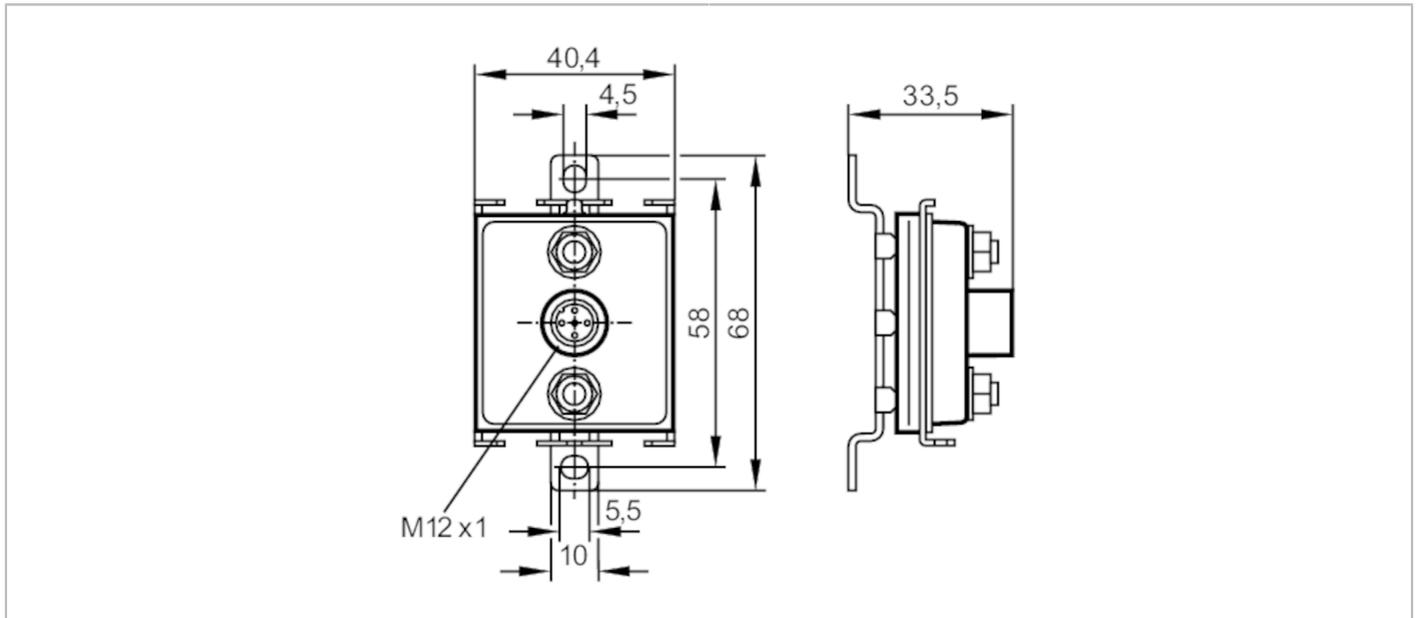

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 26,5...31,6 DC; (AS-i)
Schutzklasse	III
Betriebsspannung AUX DC	[V] 18...32
Strombelastbarkeit gesamt	[A] 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] 0...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur	-15...60 °C: Nur in Verbindung mit EPDM-Kabel
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%] 80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C))
Max. Höhe über NN	[m] 2000
Schutzart	IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)
Verschmutzungsgrad	2
Zulassungen / Prüfungen	
ATEX Gerätekenzeichnung	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 166,75
Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM
Anzugsdrehmoment	[Nm] 2,5; (Befestigungsmuttern)
Zubehör	
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel, E70390

E7354A



AS-Interface Flachkabelabgriff


FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Bemerkungen

Bemerkungen	Verwenden Sie M12-Steckverbindungen mit Sechskant-Überwurfmuttern
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm

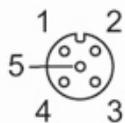

Anschluss

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.