


Wanddurchführung

Wall passage standard

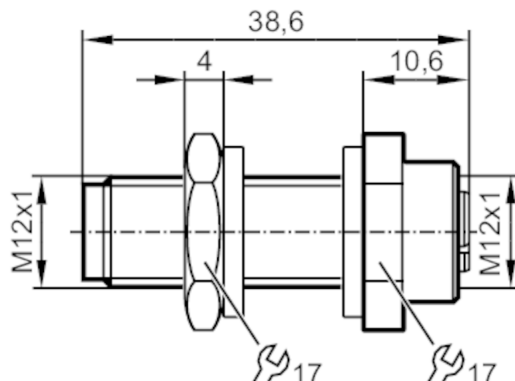

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 65; IP 67

Mechanische Daten


Gewicht	[g]	24,1
Werkstoffe		Messing vernickelt; Dichtung: FKM
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment	[Nm]	1

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt

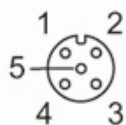

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt

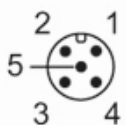

E73008



Wanddurchführung

Wall passage standard

Anschluss

