


Wanddurchführung

Wall passage stainless steel

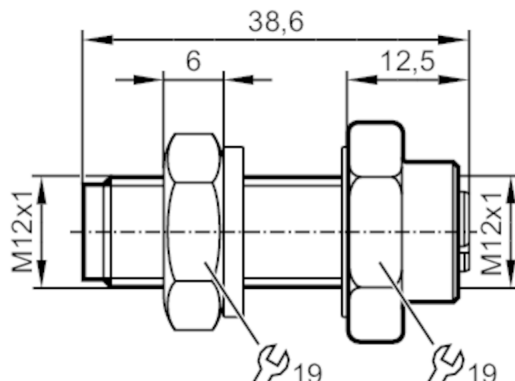

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 69K

Mechanische Daten


Gewicht	[g]	29,5
Werkstoffe		1.4305 (Edelstahl / 303); Dichtung: EPDM
Werkstoff Griffkörper		1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzugsdrehmoment	[Nm]	1

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303)

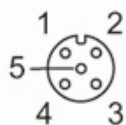

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303)

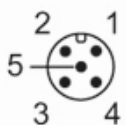

E73009



Wanddurchführung

Wall passage stainless steel

Anschluss

