


E74215



AS-Interface Flachkabel

Flat cable 100 meter TPE bk

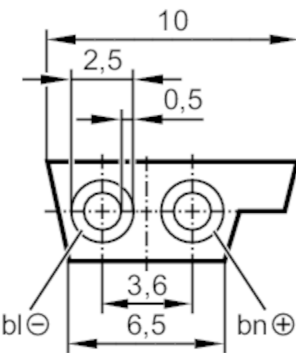

Einsatzbereich

Ausführung	zur Anwendung von Durchdringungstechnik
Applikation	Externe 24 V Spannungseinspeisung

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	24 DC; (Spitzenspannung 300 V)
------------------	-----	--------------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...105
---------------------	------	-----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	8021
---------	-----	------

Bemerkungen

Bemerkungen	100 m Lieferform Kabeltrommel
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, TPE, schwarz; 2 x 1,5 mm²