


E75227



T-Steckanschluss für Pneumatikanschlüsse

AirBox push-in T-connect 10pcs

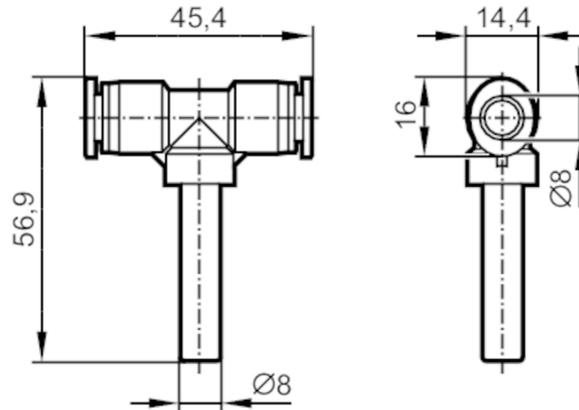

Einsatzbereich	
Medien	Druckluft nach ISO 8573-1: 2001
Umgebungsbedingungen	
Betriebsdruck [bar]	10; (min. -0,95)
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	120,1
Werkstoffe	Gehäuse: Messing vernickelt / PA66; Lösering: Polyoxymethylen; Zahnscheibe: Edelstahl; Formring: NBR
Schlauchsteckverbinder	8 mm
Durchmesser Steckhülse [mm]	8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	10 Stück