




Auslaufartikel

Alternativartikel: DX1041

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

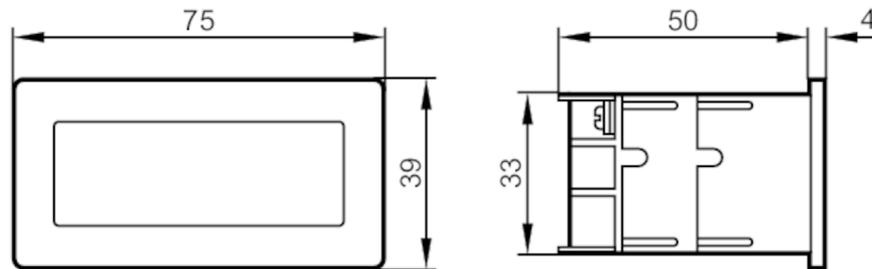

Schalttafelausschnitt 68 x 33 mm nach DIN



Produktmerkmale

Gehäuse	Einbaugehäuse
Abmessungen [mm]	39 x 75 x 54

Einsatzbereich

Applikation	Skalierbare Anzeige für Sensoren mit Analogausgang
-------------	--

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Eingänge: 1
------------------------------	---------------------------------

Eingänge

Anzahl der analogen Eingänge	1
Analogeingang Spannung [V]	10...50

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	0...60
Schutzart	IP 65; (eingebaut mit Dichtung)

Mechanische Daten


Gewicht [g]	120
Gehäuse	Einbaugehäuse
Abmessungen [mm]	39 x 75 x 54
Werkstoffe	Kunststoff



Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2.5 mm²

Anschluss

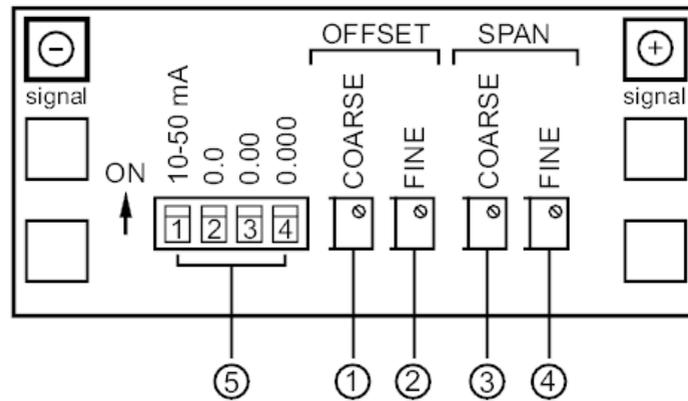

- 1 Potentiometer
- 2 Nullpunktgleich grob
- 3 Nullpunktgleich fein
- 4 Anzeigebereich grob
- 5 Anzeigebereich fein
- 6 DIP-Schalter
- 7 Dezimalpunkt , Eingang 10...50mA