




Zentralverteiler

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

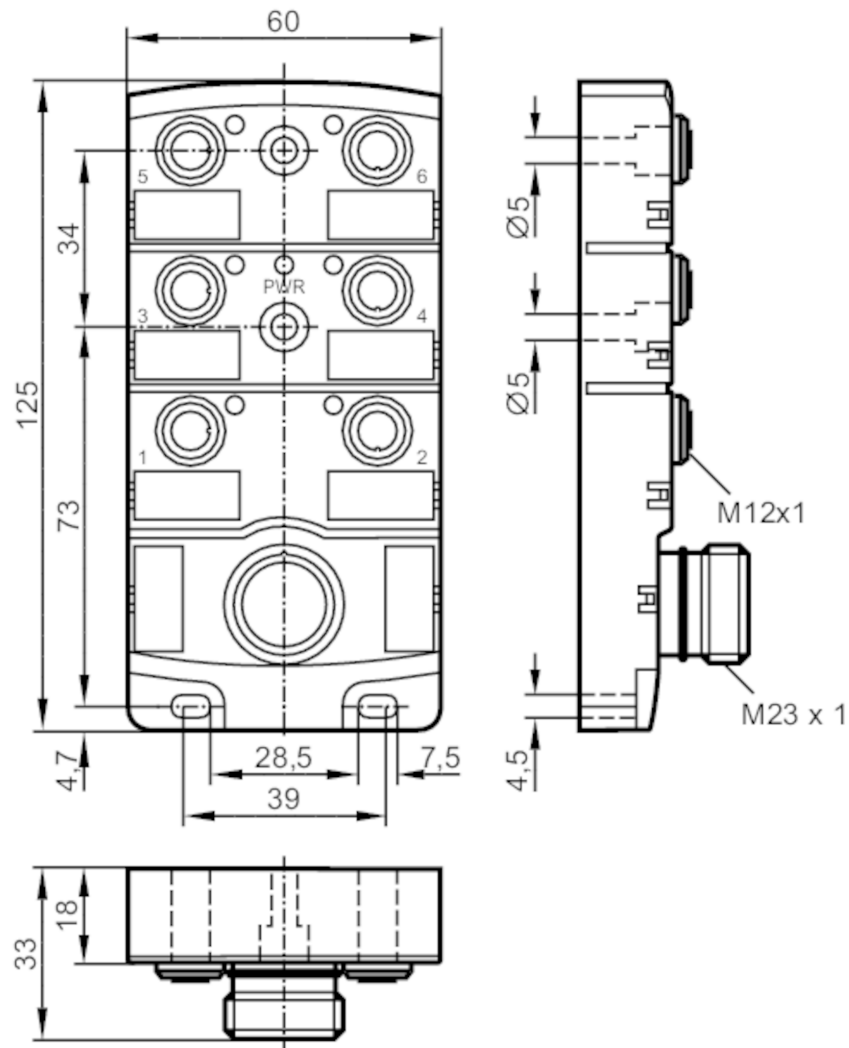

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP



Zentralverteiler


ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	240,5
Abmessungen	[mm]	33 x 60 x 125
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6
Ausführung Steckverbinder		M12
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	6 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang		Verschlusskappen: 2
		Beschriftungsschilder: 6
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Zentralverteiler

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Anschluss

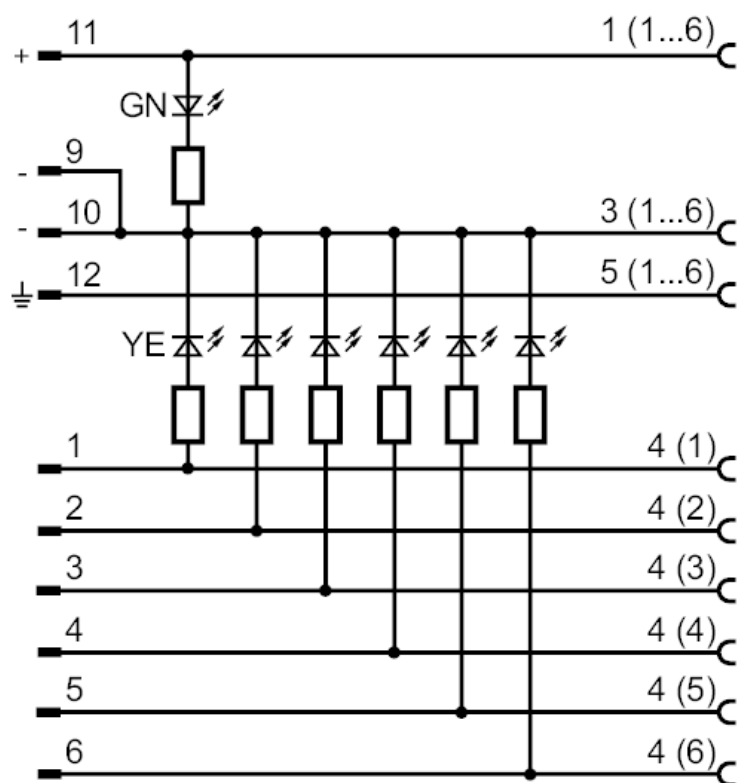

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

