




Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

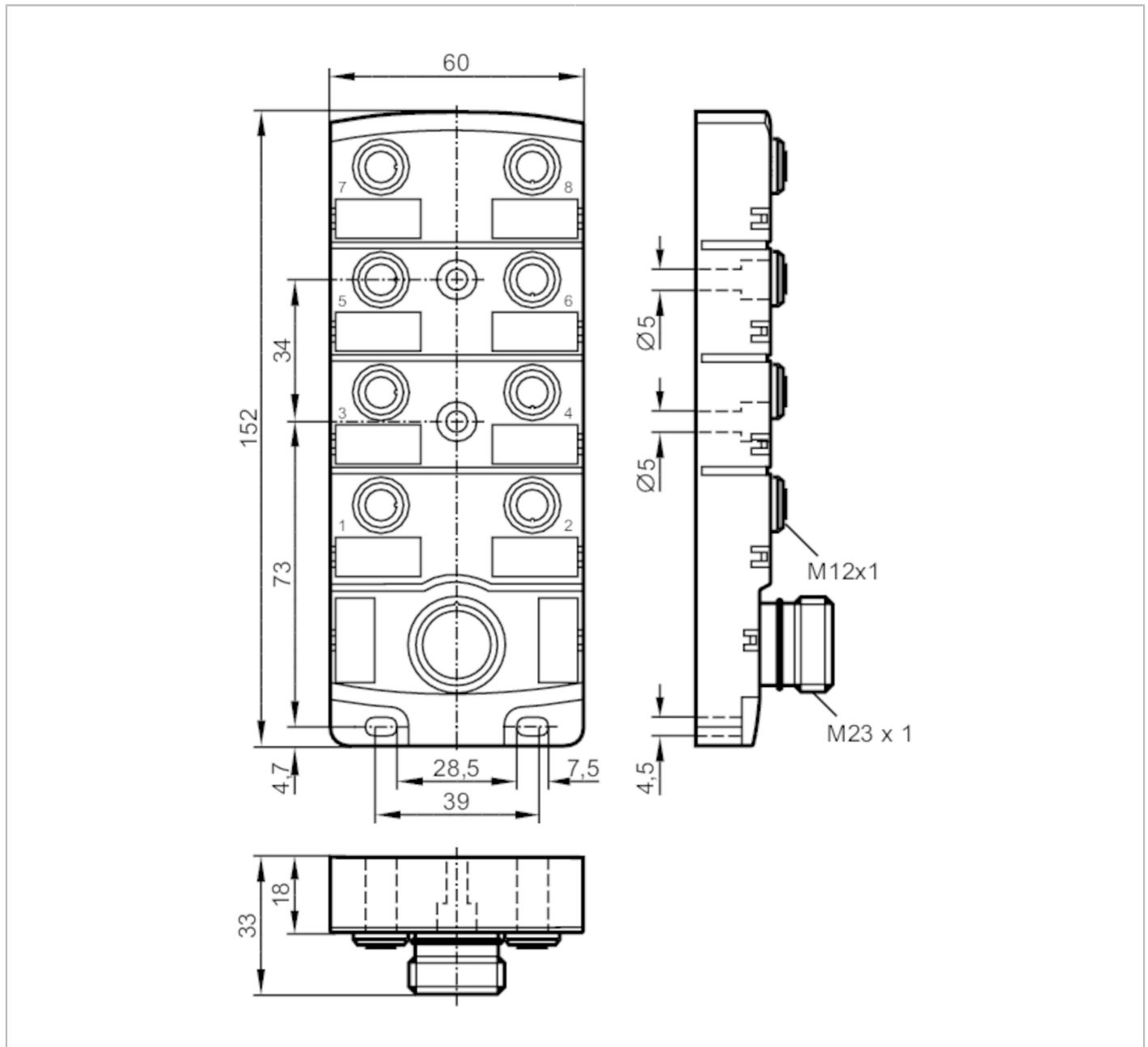

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4
Strombelastbarkeit gesamt [A]	10
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	303,5
Abmessungen	[mm]	33 x 60 x 152
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8
Ausführung Steckverbinder		M12

Zubehör


Lieferumfang	Verschlusskappen: 2
	Beschriftungsschilder: 8

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

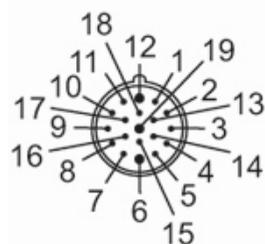

Anschluss

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
⊥	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)

EBC011



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

