




Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

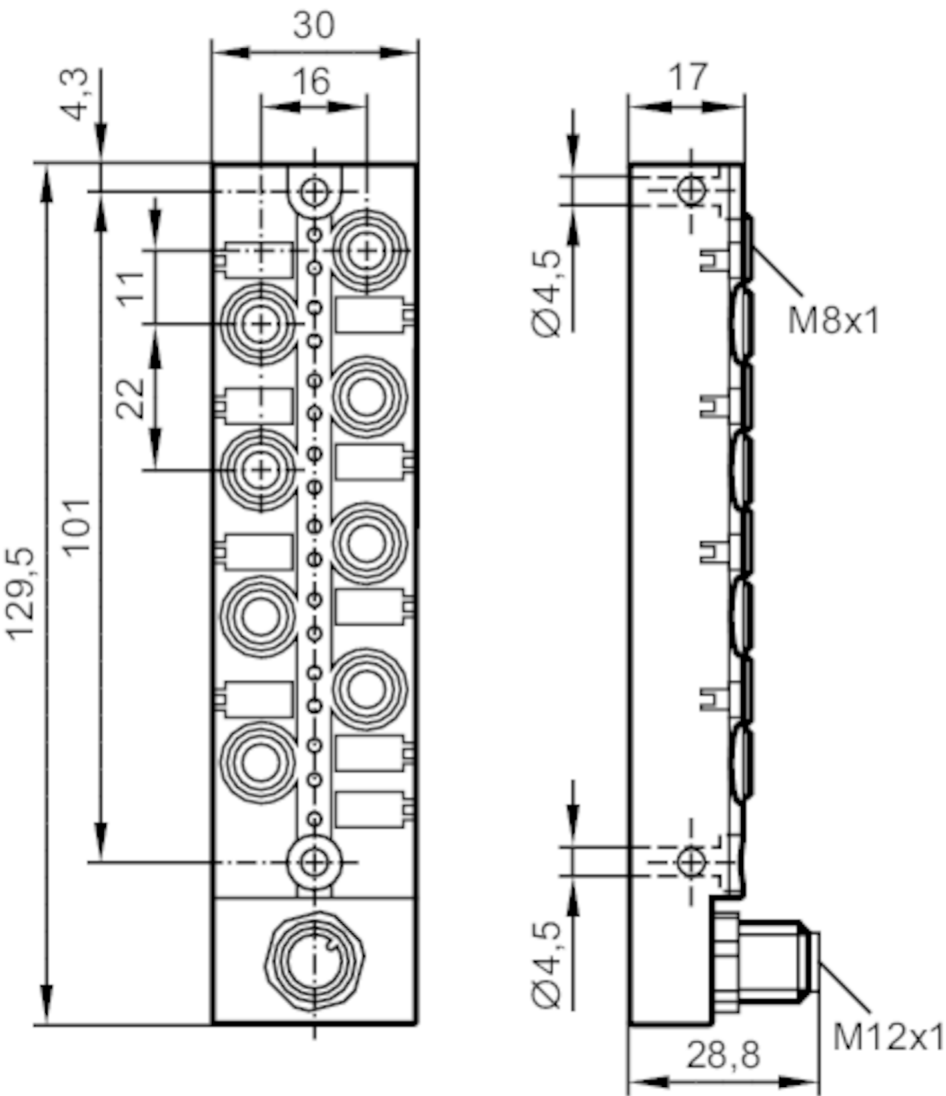

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	15...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	1
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80



Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	125
Abmessungen	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8
Ausführung Steckverbinder		M8

Anzeigen / Bedienelemente


Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Anschluss


Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

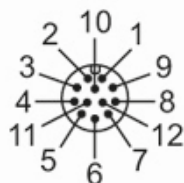

Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Anschluss

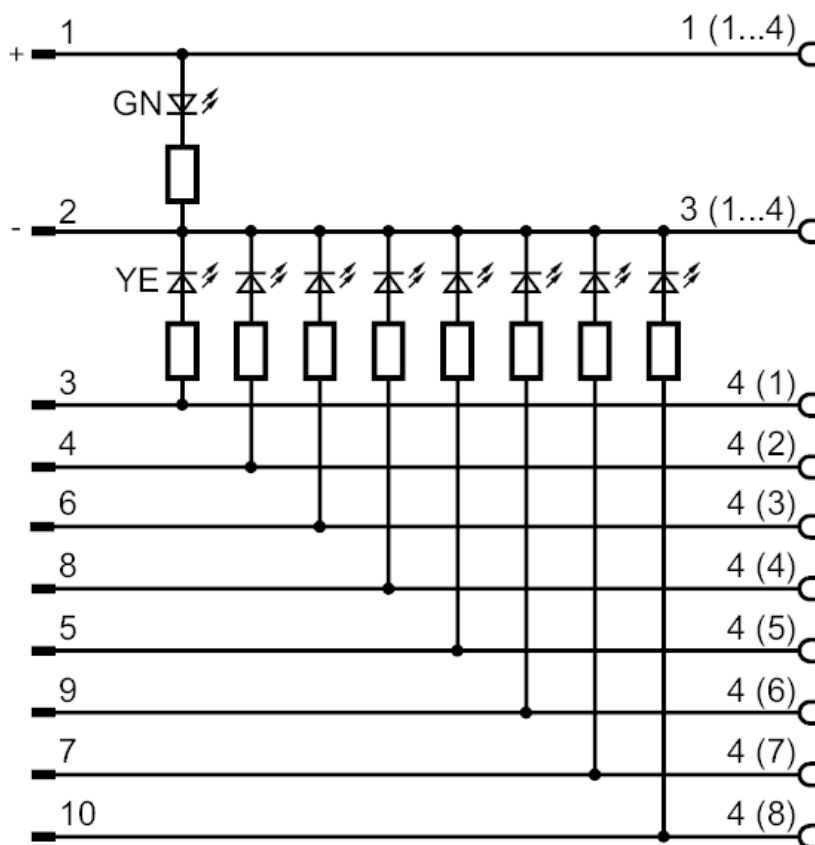

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

