




Y-Verteiler

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

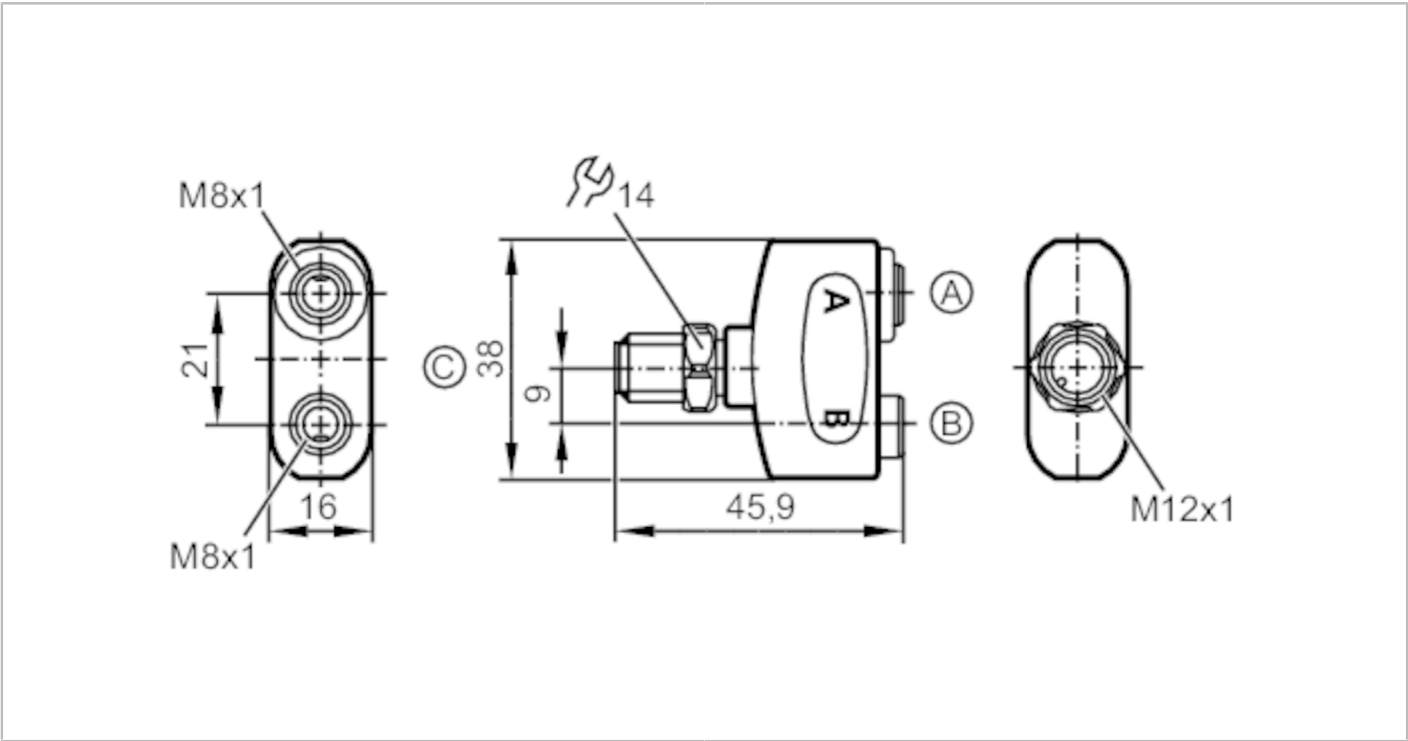

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur		cULus: ...65 °C
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Spannungsversorgung	Class 2
	File Nummer UL	E191684
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	28,7
Werkstoffe		Gehäuse: PA grau; halogenfrei; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Y-Verteiler

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Elektrischer Anschluss

, PUR; flammwidrig (IEC 60332-2, UL: FT2)


Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!



Elektrischer Anschluss

Anschluss

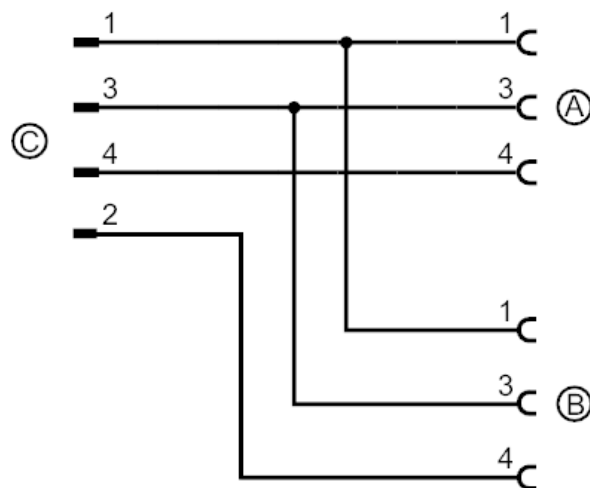

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M8; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm

