


EC0455



Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

BasicCable/DisplayModules B

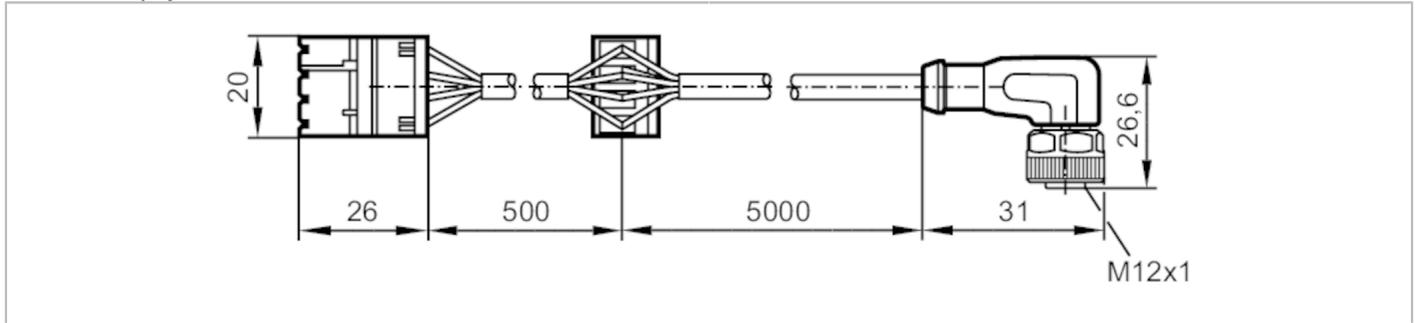

Einsatzbereich	
Ausführung	konfektioniert, für BasicController und BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Applikation	Spannungsversorgung; CAN-Bus
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	231,7
Bemerkungen	
Bemerkungen	CAN-Bus Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind im Standard Timer-Kontaktgehäuse und im M12-Steckverbinder integriert
Verpackungseinheit	1 Stück

EC0455




Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

BasicCable/DisplayModules B

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, schwarz; 5 x 0,34 mm²

Anschluss

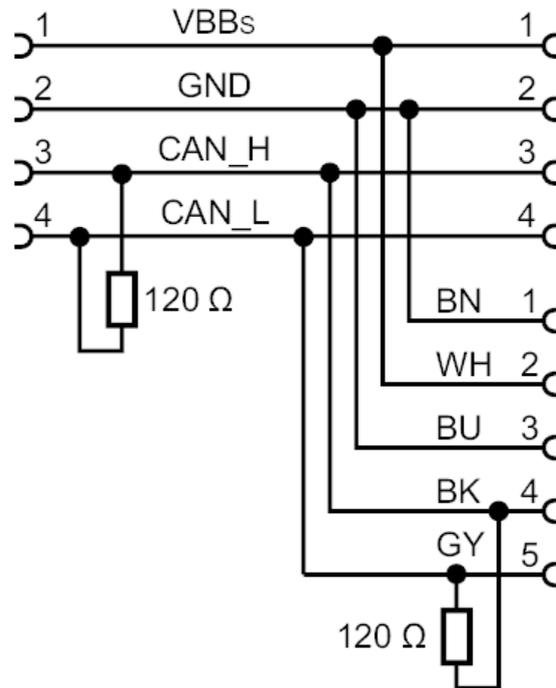

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
GY = grau
WH = weiß

Steckverbindung: 1 x M12