


EC2080



Ethernet-Verbindungskabel

R360/PDM360/CROSS-CABLE

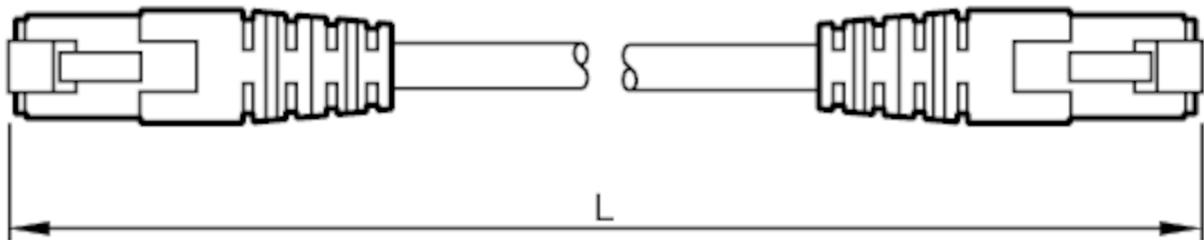

Einsatzbereich

Ausführung

Ethernetkabel

Applikation

Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...80

Schutzart

IP 20

Mechanische Daten

Gewicht [g]

70,8

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, grau, Ø 6 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 2 x RJ45, gerade; Griffkörper: PUR

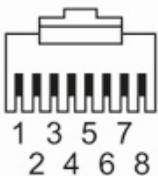

EC2080



Ethernet-Verbindungskabel

R360/PDM360/CROSS-CABLE

Anschluss

