




## Kapazitiver Leuchttaster

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: KT6301

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

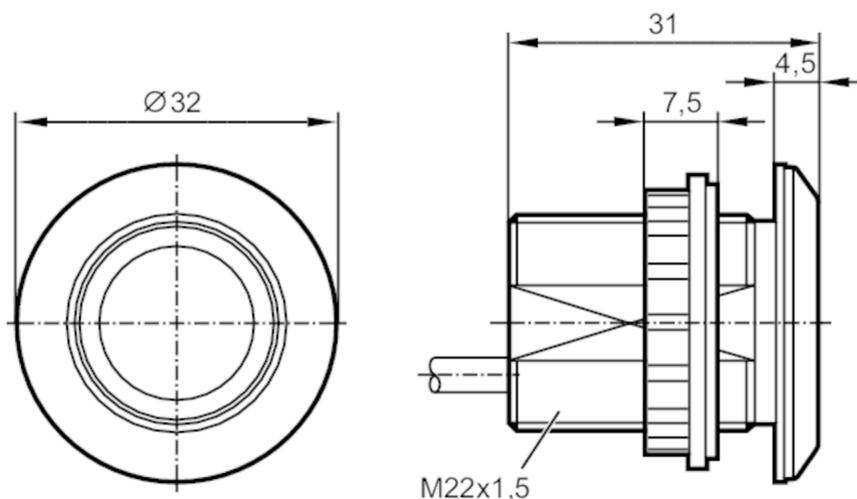

### Produktmerkmale

|                        |      |               |
|------------------------|------|---------------|
| Elektrische Ausführung |      | PNP           |
| Ausgangsfunktion       |      | Schließer     |
| Abmessungen            | [mm] | Ø 32 / L = 31 |

### Einsatzbereich

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| Arbeitsprinzip |  | bistabil |
|----------------|--|----------|

### Elektrische Daten

|                                    |      |            |
|------------------------------------|------|------------|
| Betriebsspannung                   | [V]  | 12...30 DC |
| Stromaufnahme                      | [mA] | 30         |
| Schutzklasse                       |      | III        |
| Verpolungsschutz                   |      | ja         |
| Max. Bereitschaftsverzögerungszeit | [ms] | 500        |

### Ausgänge

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| Elektrische Ausführung                              |      | PNP       |
| Ausgangsfunktion                                    |      | Schließer |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC | [mA] | 200       |
| Kurzschlusschutz                                    |      | ja        |
| Überlastfest  |      | ja        |

### Reaktionszeiten

|               |      |    |
|---------------|------|----|
| Reaktionszeit | [ms] | 35 |
|---------------|------|----|

# KT5351



## Kapazitiver Leuchttaster

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

| Umgebungsbedingungen      |               |  |
|---------------------------|---------------|--|
| Umgebungstemperatur       | [°C]          | -40...85   |
| Schutzart                 |               | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig)  |
| Mechanische Daten         |               |  |
| Gewicht                   | [g]           | 78,5   |
| Abmessungen               | [mm]          | Ø 32 / L = 31  |
| Werkstoffe                |               | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV |
| Anzeigen / Bedienelemente |               |  |
| Anzeige                   | Schaltzustand | 1 x LED, grün  |
|                           | Funktion      | 1 x LED, rot ansteuerbar   |
| Zubehör                   |               |  |
| Lieferumfang              |               | Befestigungsmuttern: 1   |
|                           |               | Dichtring: 1   |
| Zubehör optional          |               | Symbolscheibe  |
| Bemerkungen               |               |  |
| Verpackungseinheit        |               | 1 Stück  |

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 0,3 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



### Anschluss

