


BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US



CE UK
CA

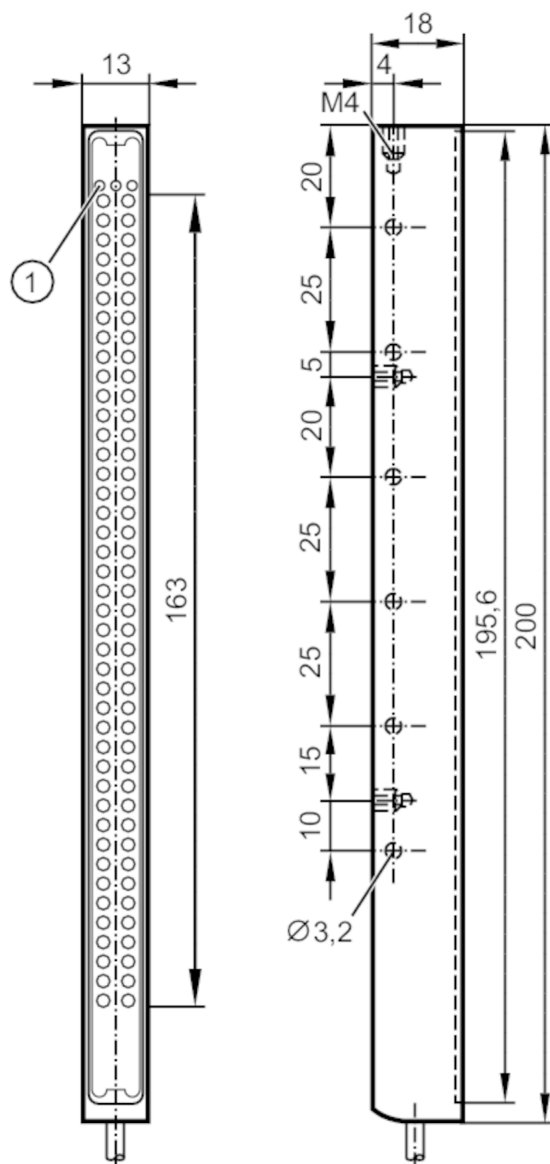

Externe Beleuchtung

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Farbtemperatur	[K]	5600
----------------	-----	------

Eingänge

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...55
Lagertemperatur	[°C]	-25...75
Schutzart		IP 65
Überhitzungsschutz		ja; (Abschaltung bei 65...75 °C)

Zulassungen / Prüfungen

Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe; (DIN EN 62471:2008)
-----------------------------	-----------------------------------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	220,5
Abmessungen	[mm]	200 x 13 x 18
Werkstoffe		Aluminium schwarz eloxiert
Optikwerkstoff		Glas

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Leuchtzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Übertemperatur	1 x LED, rot

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz; 4 x 0,34 mm²


Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Externe Beleuchtung

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Anschluss

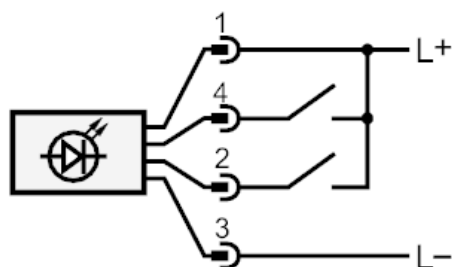

4	Trigger
2	Betriebsart "Hohe Lichtleistung"