




## Externe Beleuchtung

Dome Light 130 WH IR/ US

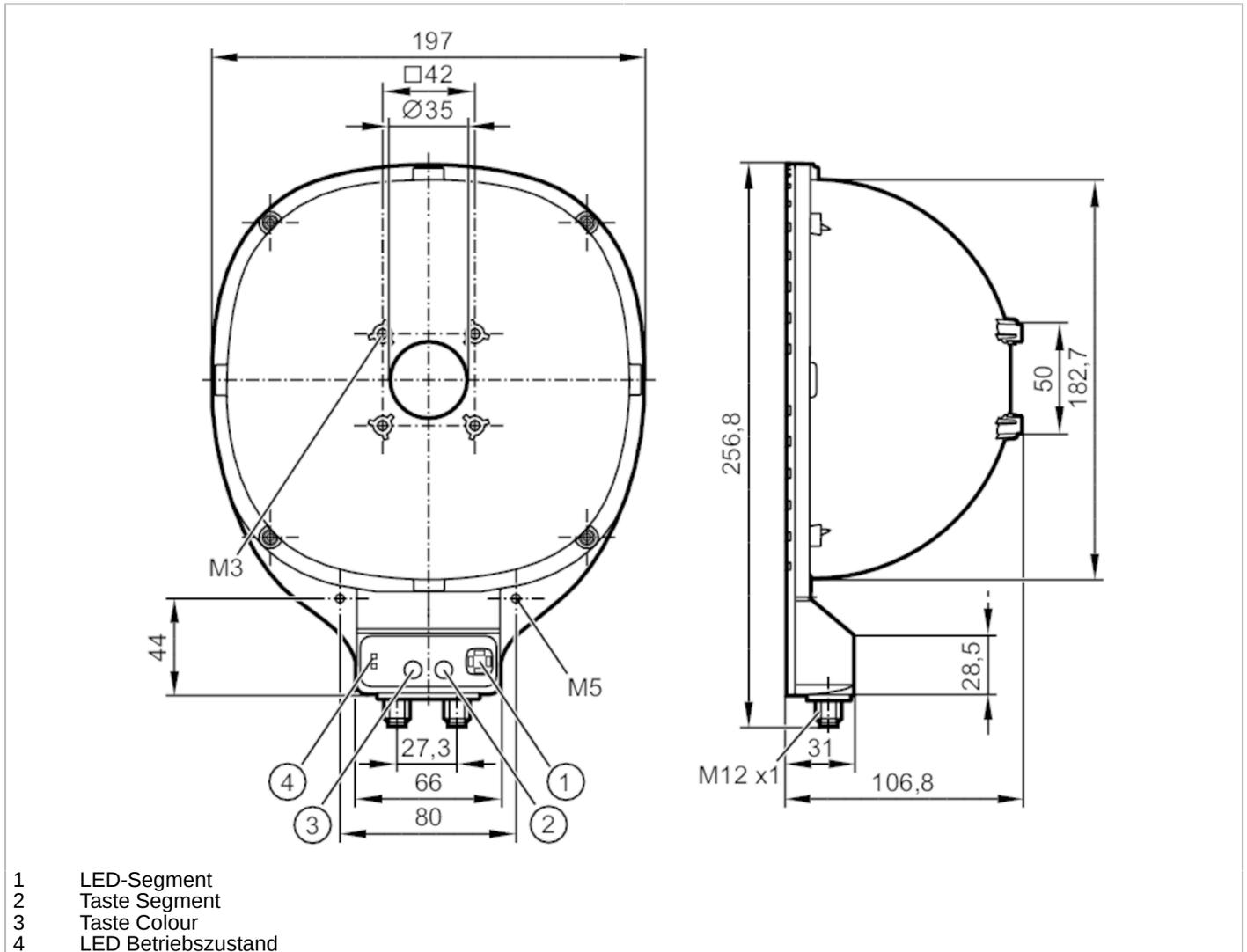

### Produktmerkmale

Lichtart	Weißlicht; Infrarotlicht
----------	--------------------------

### Einsatzbereich

Leuchtfeld [mm]	130 x 130
Bauform	Dom
Betriebsart	Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich); Hohe Lichtleistung (gepulst)

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	Betriebsart "Dauerbetrieb": 540; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 2580
Schutzklasse	III; (PELV)
Lichtart	Weißlicht; Infrarotlicht

### Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 1
------------------------------	----------------------------------



## Externe Beleuchtung

Dome Light 130 WH IR/ US

Eingänge		
Trigger		24 V PNP/NPN; extern
Anzahl der digitalen Eingänge		1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...40
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
Photobiologische Sicherheit		Risikogruppe 1; (DIN EN 62471)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1018,15
Abmessungen	[mm]	256,8 x 197 x 106,8
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium schwarz eloxiert; Abdeckung: ABS
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5...1,5
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Betriebsart "Hohe Lichtleistung"	1 x LED, rot
	LED-Segment	1 x LED, weiß
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Parametrierung		
Steckverbindung: M12; Codierung: A		
1:	Betriebsart "Hohe Lichtleistung"	
2:	Farbe 2	
3:	GND	
4:	LED-Segment 1	
5:	LED-Segment 2	
6:	LED-Segment 3	
7:	LED-Segment 4	
8:	Tasten sperren	




## Externe Beleuchtung

Dome Light 130 WH IR/ US

### Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung

Steckverbindung: M12; Codierung: A

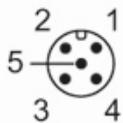

1:	U+
2:	Triggereingang NPN
3:	GND
4:	Triggereingang PNP
5:	Dimmer