


# O2D940



## Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

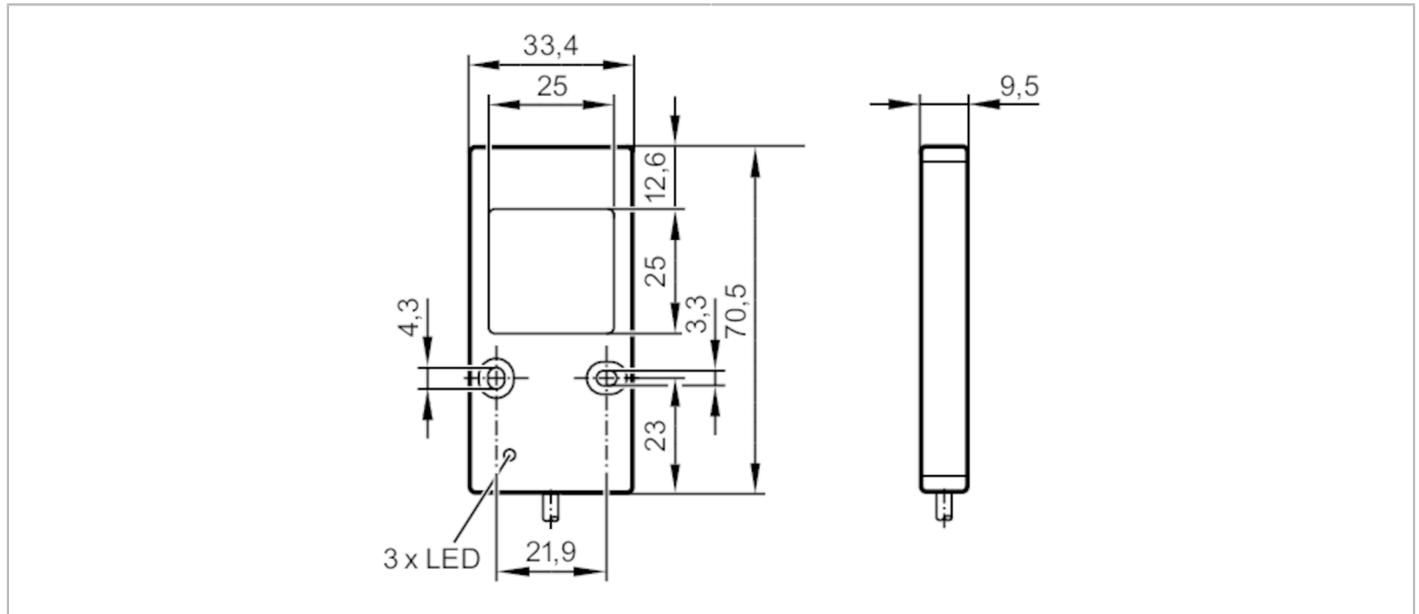

Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Leuchtfeld [mm]		25 x 25
Bauform		Hintergrundbeleuchtung
Betriebsart		Dauerlicht- oder Pulsbetrieb
Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz [%]		-10...10
Betriebsspannung [V]		24 DC
Stromaufnahme [mA]		< 80
Schutzklasse		III
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge [nm]		617
Eingänge		
Trigger		5...24 V
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-10...50
Schutzart		IP 54
Überhitzungsschutz		ja; (> 50 °C)
Zulassungen / Prüfungen		
Photobiologische Sicherheit		freie Gruppe; (EN 62471)
MTTF [Jahre]		310
Mechanische Daten		
Gewicht [g]		162,6
Abmessungen [mm]		70,5 x 33,4 x 9,5

# O2D940



## Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Werkstoffe	Aluminium
Optikwerkstoff	Glas

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Leuchtzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Übertemperatur / Übersteuerung	1 x LED, rot

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------


### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,30 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

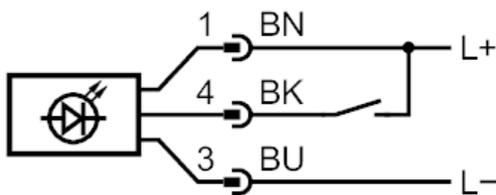

- 1 L +
  - 3 L -
  - 4 Trigger
- Adernfarben :
- BK = schwarz
  - BN = braun
  - BU = blau