




Einweglichtschränke Sender

OGS-00KG/US

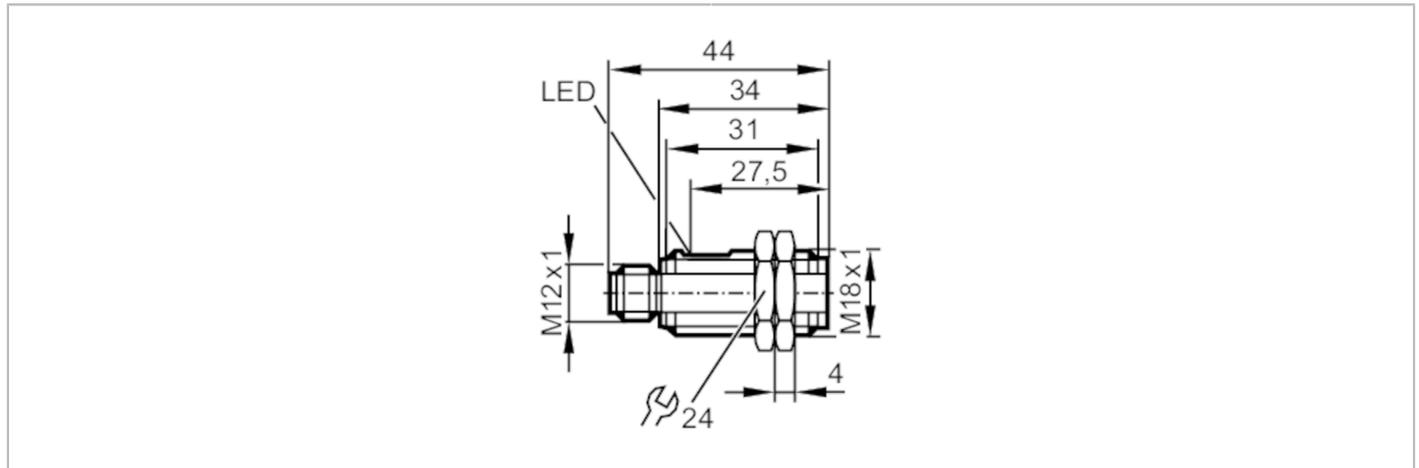

Produktmerkmale	
Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Gewindebauform
Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	20
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	645
Erfassungsbereich	
Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 8
Reich-/Tastweite einstellbar	nein
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	600
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 67; (in Verbindung mit entsprechendem Stecker)
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 60947-5-2
MTTF [Jahre]	1899
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	14,3
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M18 x 1 / L = 44
Gewindebezeichnung	M18 x 1



Einweglichtschranke Sender

OGS-00KG/US

Werkstoffe	Gehäuse: ABS
------------	--------------

Optikwerkstoff	PMMA
----------------	------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2
--------------	------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

