


Einweglichtschränke Sender

OES-V/10M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OE0003

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

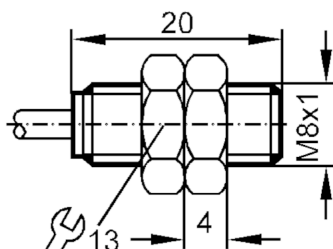

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Gewindebauform

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Anschluss an Schaltverstärker	ja
Schaltverstärker	Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Schutzklasse	III
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	950

Ausgänge

Kurzschlusschutz	nein
Überlastfest	nein

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 1

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 67



Einweglichtschranke Sender

OES-V/10M

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF	[Jahre]	49633
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	0,126
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M8 x 1
Gewindebezeichnung		M8 x 1
Werkstoffe		Messing vernickelt
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm ²		
Anschluss		

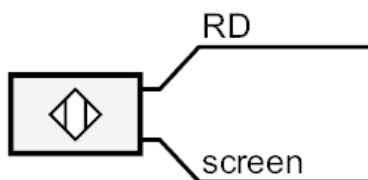

RD = Adernfarben :
screen = rot
Schirm