




Einweglichtschanke Sender

OHS-00KG/2M

Auslaufartikel

Alternativartikel: O8S200

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

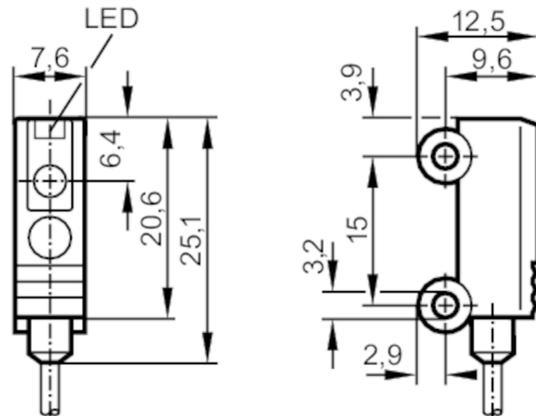

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660
Typ. Lebensdauer	[h]	75000
Bezugstemperatur für Lebensdauer	[°C]	25

Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender	
Reichweite	[m]	< 1,2
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	10
Lichtfleckabmessungen gelten für	Reichweite	

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Schutzart		IP 67


OH5001



Einweglichtschranke Sender

OHS-00KG/2M

Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 60947-5-2
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	26,8
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Werkstoffe	ABS
Optikwerkstoff	PMMA
Ausrichtung Optik	seitliche Optik
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,09 mm ²	
Anschluss	

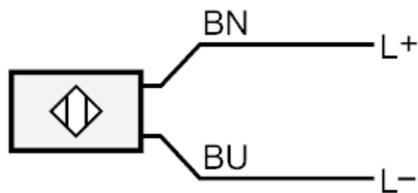

BN = Adernfarben : braun
BU = blau