




## Reflexlichttaster mit Hintergrundausbuchtung

OHN-HPKG/0,20M/AS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O8H216

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

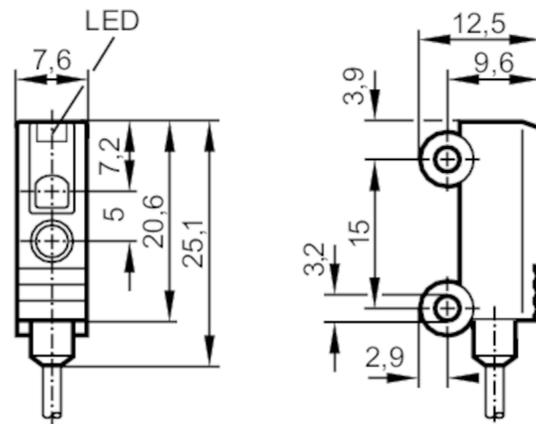

### Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Typ. Lebensdauer	[h]	75000
Bezugstemperatur für Lebensdauer	[°C]	25

### Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hellschaltung
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	50
Schaltfrequenz DC	[Hz]	800
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

### Erfassungsbereich

Tastweite	[mm]	2...50; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
-----------	------	---

# OH5005



## Reflexlichttaster mit Hintergrundausbuchtung

OHN-HPKG/0,20M/AS

Reich-/Tastweite einstellbar	nein
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	3,5
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Tastweite

### Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s]	< 0,6
------------------	-------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...50
Schutzart	IP 67

### Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2
-----	--------------

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	15
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Werkstoffe	ABS
Optikwerkstoff	PMMA
Ausrichtung Optik	seitliche Optik

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	unsicherer Bereich	1 x LED, gelb blinkt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,2 m, PVC

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



# OH5005



## Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OHN-HPKG/0,20M/AS

### Anschluss

