




Reflexlichttaster mit Hintergrundausbldung

OHH-HPKG/0,20M/AS

Auslaufartikel

Alternativartikel: O8H210

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

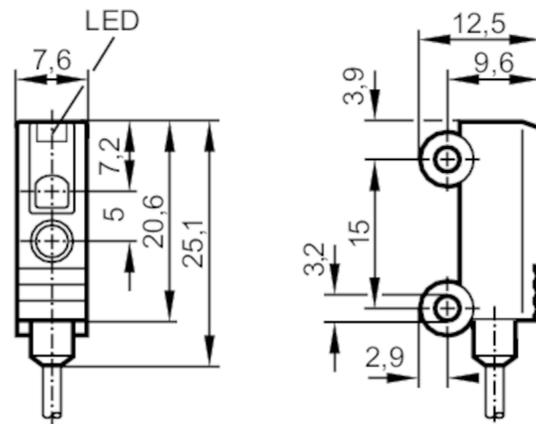

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Hintergrundausbldung
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Typ. Lebensdauer	[h]	75000
Bezugstemperatur für Lebensdauer	[°C]	25

Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hellschaltung
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	50
Schaltfrequenz DC	[Hz]	800
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

OH5007



Reflexlichttaster mit Hintergrundausbldung

OHH-HPKG/0,20M/AS

Erfassungsbereich		
Tastweite [mm]	1...30; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)	
Reich-/Tastweite einstellbar	nein	
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	4,5	
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Tastweite	
Hintergrundausbldung vorhanden	ja	
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit [s]	< 0,6	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-20...50	
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	14,8	
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Werkstoffe	ABS	
Optikwerkstoff	PMMA	
Ausrichtung Optik	seitliche Optik	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	unsicherer Bereich	1 x LED, gelb blinkt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,2 m, PVC		
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A		
		



Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OHH-HPKG/0,20M/AS

Anschluss

