




Einweglichtschränke Sender

OHS-00KG/0,20M/AS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O8S202

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

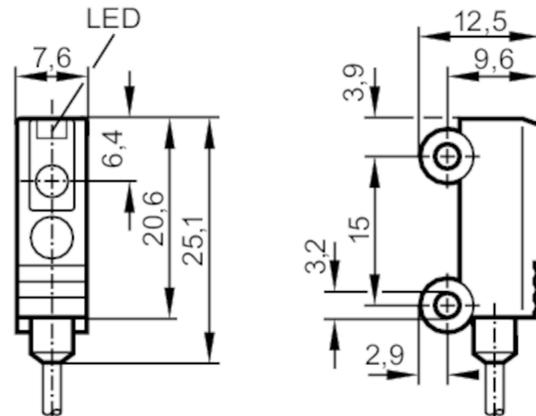

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660
Typ. Lebensdauer	[h]	75000
Bezugstemperatur für Lebensdauer	[°C]	25

Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender	
Reichweite	[m]	< 1,2
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	10
Lichtfleckabmessungen gelten für		Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Schutzart		IP 67

OH5012



Einweglichtschranke Sender

OHS-00KG/0,20M/AS

Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 60947-5-2
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	15,4
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Werkstoffe	ABS
Optikwerkstoff	PMMA
Ausrichtung Optik	seitliche Optik
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,2 m, PVC

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



Anschluss

